

# KERN PNS 12000-1

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



## Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	325 x 410 x 210 mm
Bruttogewicht:	3,700 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,700 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	195 x 293 x 89 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	190 x 190 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	120000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	300 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	12 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Mindestgewicht (USP):	200 g
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Tarierbereich:	12 kg
Wägebereich [Max]:	12 kg
Wägeeinheiten:	ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,650 cm
----------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	100 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	1 g
Zählaufösung:	120000


# KERN PNS 12000-1



Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

## Piktogramme

### STANDARD

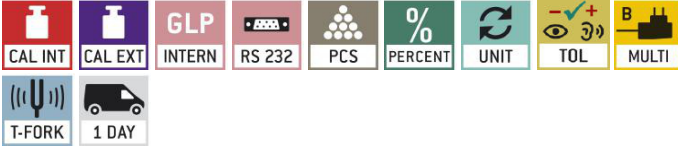

### OPTION



### FACTORY

