


Universal-Fensterlüfter

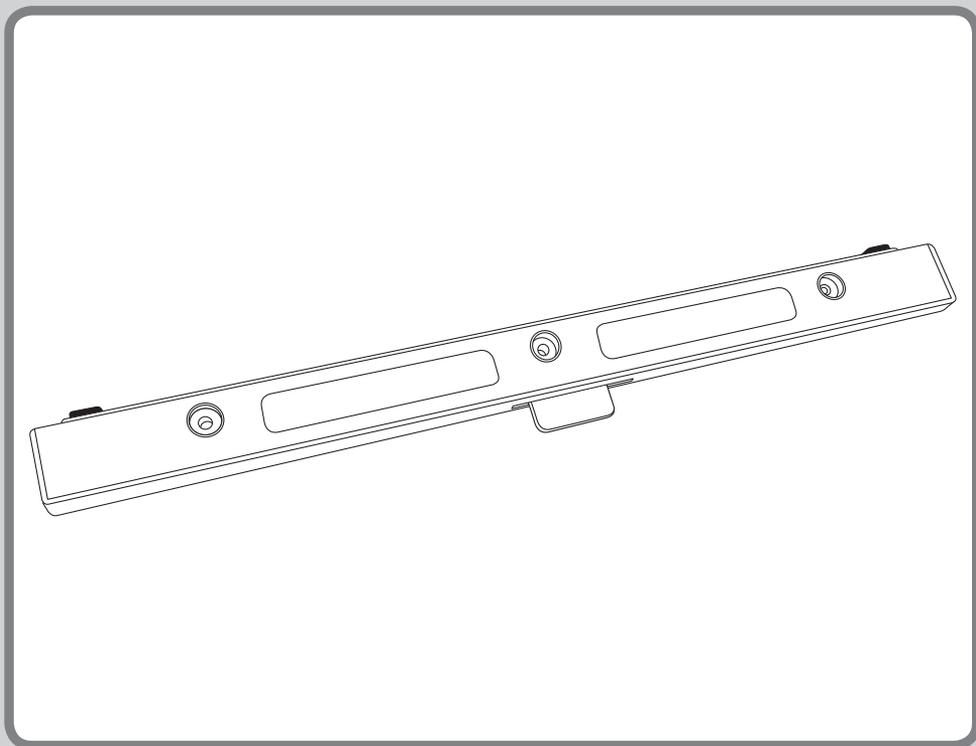

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit und Hinweise	2
Sicherheitshinweise	2
Bestimmungsgemäße Verwendung	2
Funktionsbeschreibung	3
Benötigte Werkzeuge	3
Lieferumfang	3
Legende zum Lieferumfang	3
OPT. A Montage oben	5
OPT. 1 Kleben	5
OPT. 2 Schrauben	9
OPT. B Montage unten	10
OPT. 1 Kleben	10
OPT. 2 Schrauben	14

SICHERHEIT UND HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie die Anleitung auf und weisen Sie jeden Benutzer auf eventuelle Gefahren hin, die im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen. Übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch und Garantieanspruch (10 Jahre, ab Kaufdatum).

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt nicht unsachgemäß öffnen oder verändern.
- Das Produkt nur vom Schellenberg Kunden-Service prüfen oder instand setzen lassen.
- Ein defektes Produkt umgehend außer Betrieb setzen. Nicht Einbauen oder Verwenden.
- Das Produkt und die Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder davon fern, es besteht Verletzungs- oder Erstickengefahr
- Das beiliegende Messer ist sehr scharf und ist kein Spielzeug, für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Es besteht Verletzungsgefahr.
 - Verwenden Sie das Messer nur zum Abschneiden der vorhandenen Fensterdichtungen, jegliche andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
 - Wenn Sie das Messer nicht verwenden, sollten Sie die Klappen stets einziehen oder entfernen.
 - Bei offensichtlichen Schäden darf das Messer nicht verwendet werden.


BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt (Art. Nr. 46600/46601) Universal-Fensterlüfter dient ausschließlich der kontinuierlichen, passiven Raumbelüftung nach sachgemäßer Montage an Kunststofffenstern und/oder Türen.
- Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Empfehlung: Ein Universal-Fensterlüfter pro 10 m² Wohnfläche. Für eine sachgemäße Lüftung sind mindestens zwei Lüfter notwendig.
- Für Personenschäden, Sachschäden und Folgeschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet die Alfred Schellenberg GmbH nicht.
- Bauliche Gegebenheiten und die geographische Lage der Objekts in der/die Universal-Fensterlüfter verbaut wird/werden kann Einfluss auf den Lüftungsumfang haben.
- Vor Montage prüfen ob Fenster oder Tür für die Verwendung geeignet ist.
 - Produkt ist nicht geeignet für Fensterflügel mit einer Abschlusskante dessen Stärke kleiner als 10 mm ist.
 - Die Dichtung am Fensterflügel darf nicht weiter als 10 mm von der Außenkante des Fensterflügels entfernt sein.
- Bei Mitteldichtungssystemen sollte der Universal-Fensterlüfter nur auf der Oberseite des Fensterflügels montiert werden.

- Nicht sachgemäße Verwendung:
 - Fehlerhafter Einbau des Produkts.
 - Eine Nichtbeachtung der Bedienungs- und Einbauanleitung.
 - Unsachgemäße Bedienung, Verwendung oder Beanspruchung.
 - Äußere Einwirkungen, die zur Beschädigung des Produktes führen (z.B. Stöße, Schläge).
 - Reparaturen und Veränderungen durch Dritte.
 - Verwendung von ungeeignetem Zubehör.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG



- Das Produkt dient ausschließlich zur Nachrüstung an Kunststofffenstern und trägt zur passiven kontinuierlichen Raumlüftung bei.
- Der Universal-Fensterlüfter kann Schimmelbildung im Wohnraum bei sachgemäßer Verwendung, idealerweise an zwei Fassadenseiten, verhindern.
- Das Raumklima wird selbstständig reguliert.
- Der Universal-Fensterlüfter führt Schadstoffe bei sachgemäßer Verwendung selbständig ab.
- Die Funktionalität des Produktes ist auf geschlossene Fenster und Türen ausgelegt, die Einbruchssicherheit wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

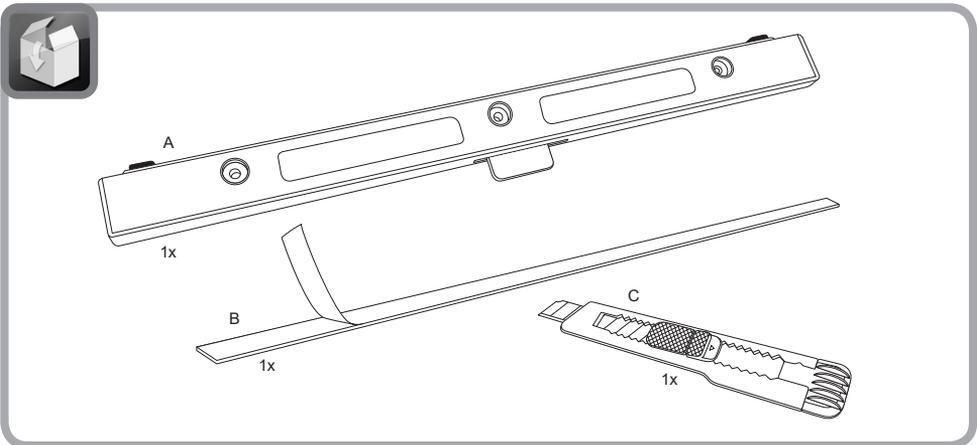



LEGENDE ZUM LIEFERUMFANG

- A Universal-Fensterlüfter
- B Klebestreifen
- C Cutter


OPT. A

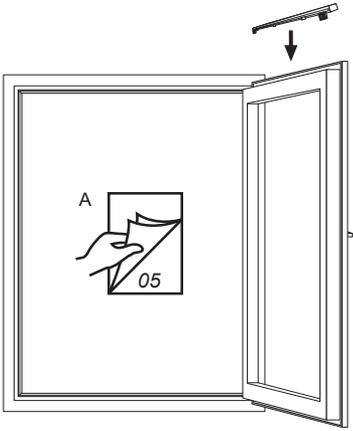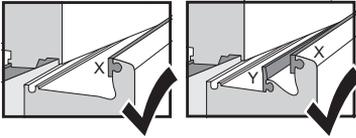


OPT. B

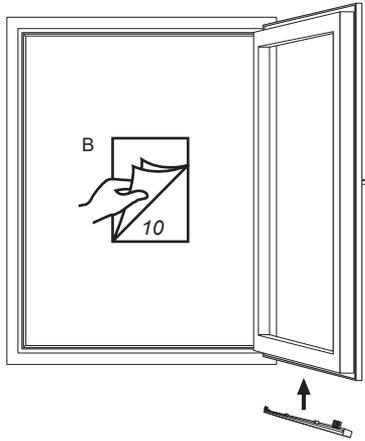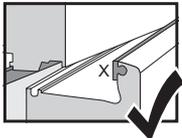


OPT. 1

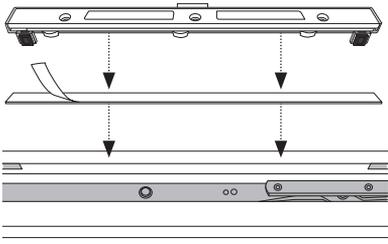


OPT. 1

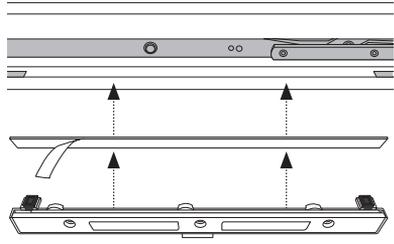


OPT. 2

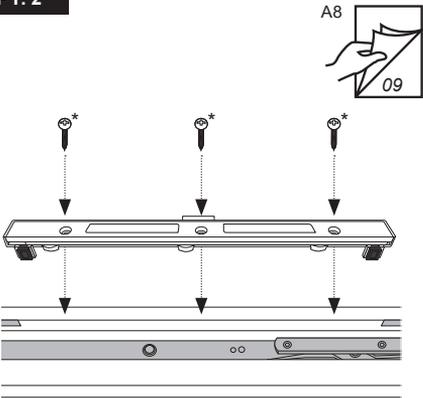


OPT. 2

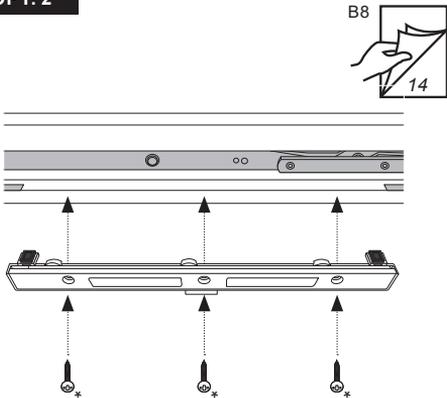


A

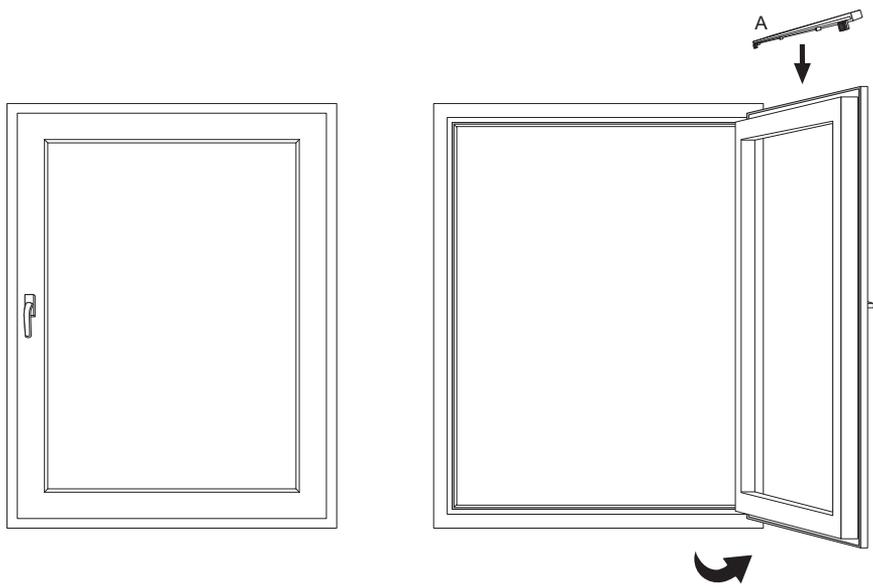


A1

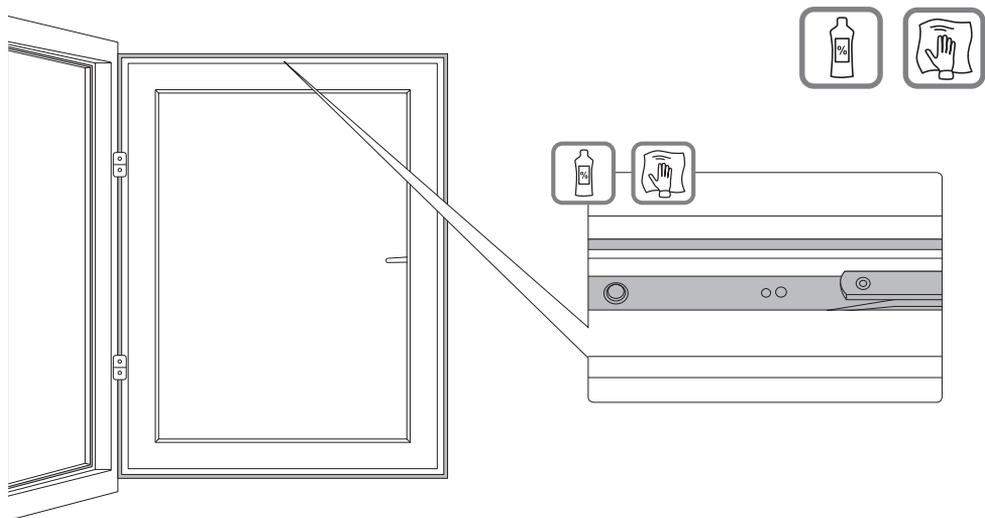



A2

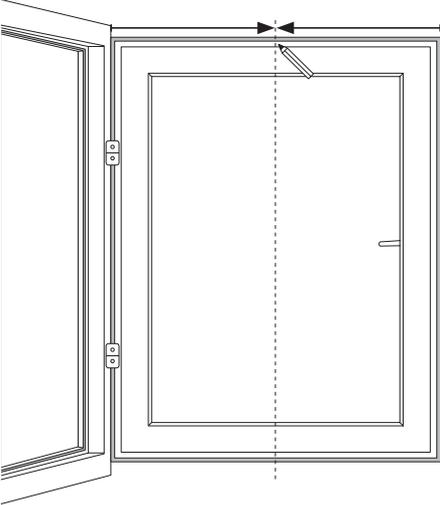





A3

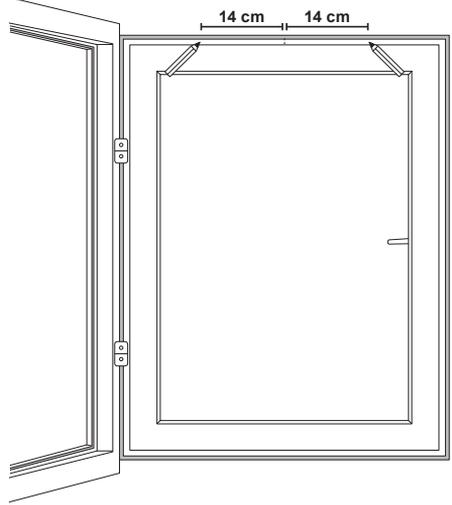

A4

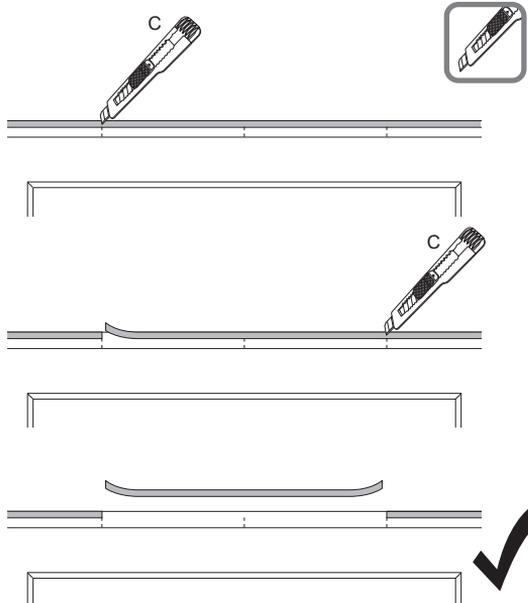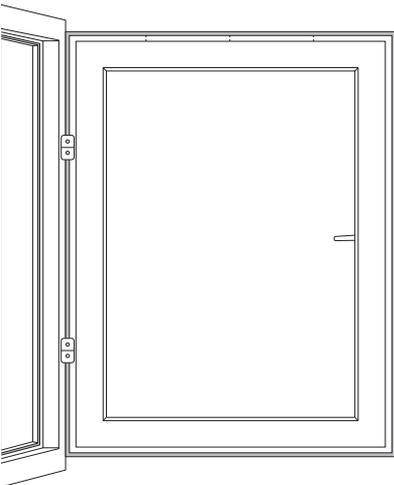


A5

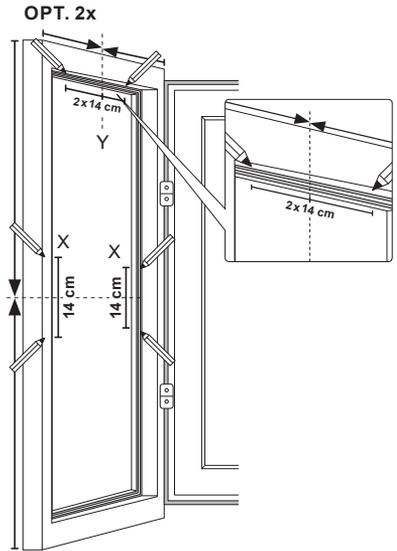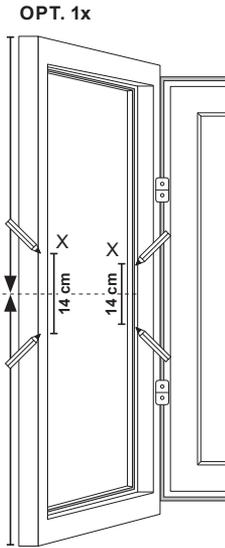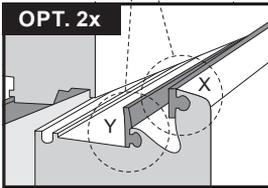
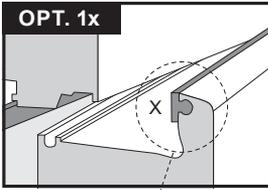


A6

OPT. 1x

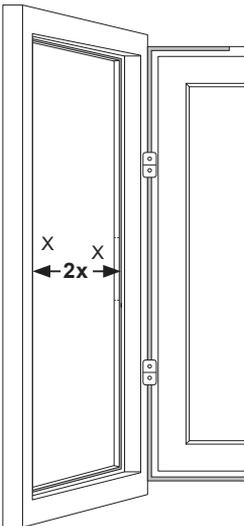


OPT. 2x

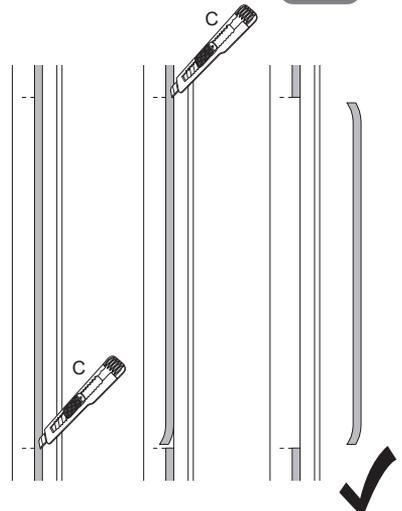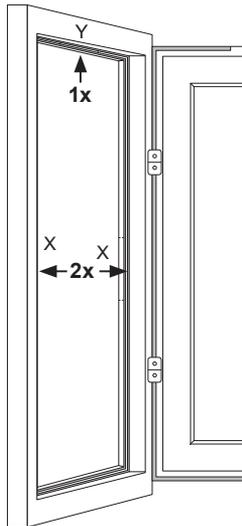


A7

1.


OPT. 1  → OPT. 2  A8/1.

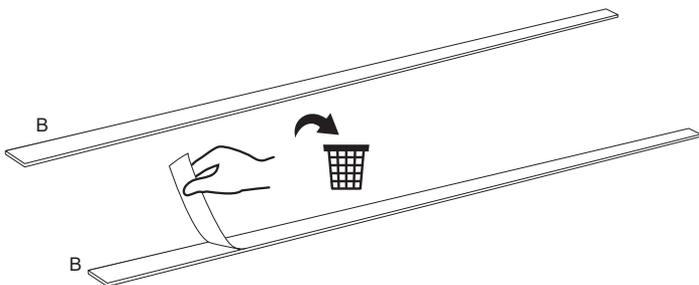


2.

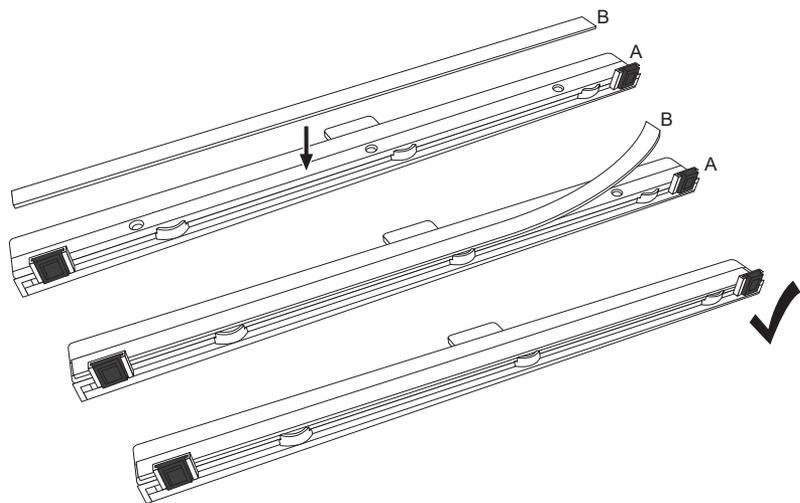

3.

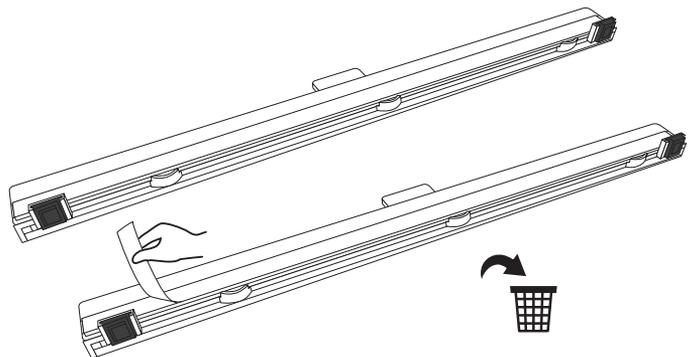


4.

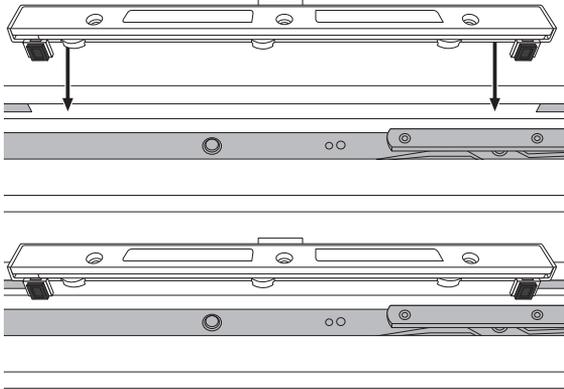


A8


1.

OPT. 2

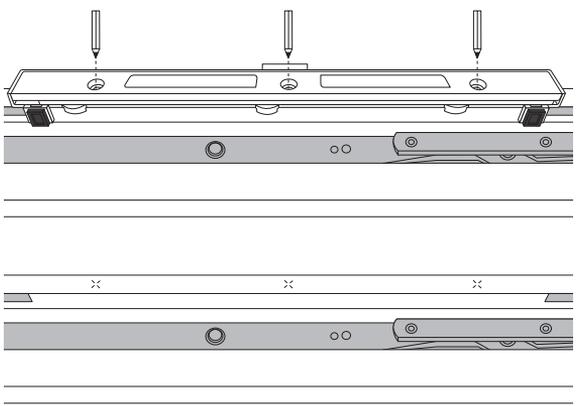


2.

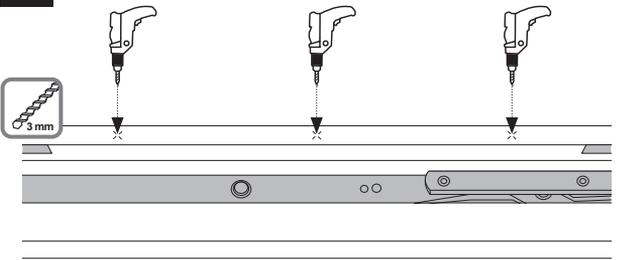


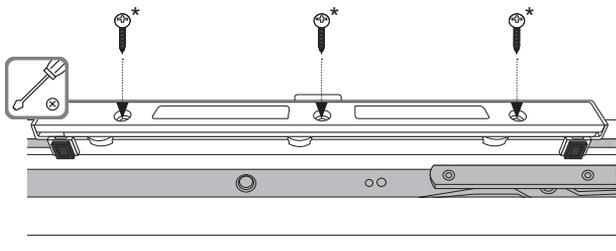


3.

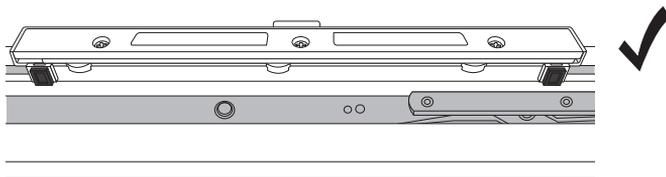


B

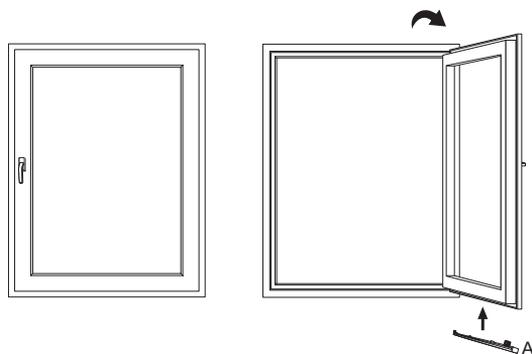


B1

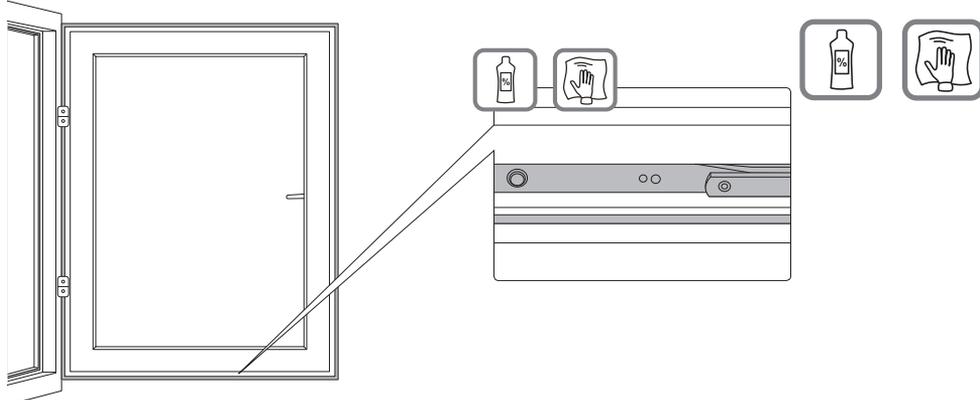



B2

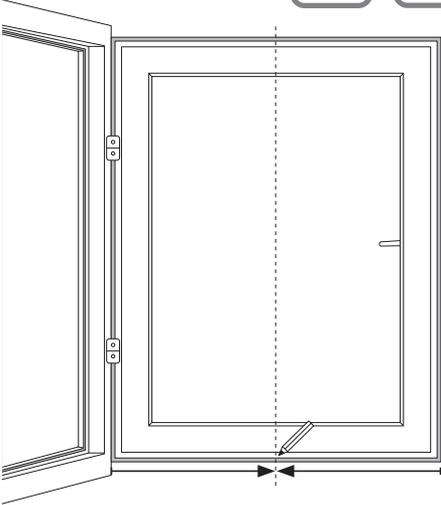



B3

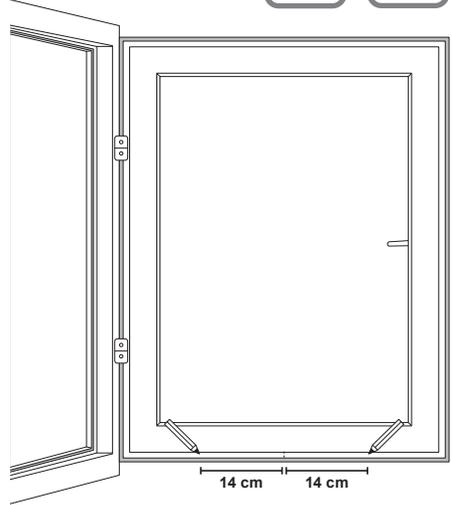



B4

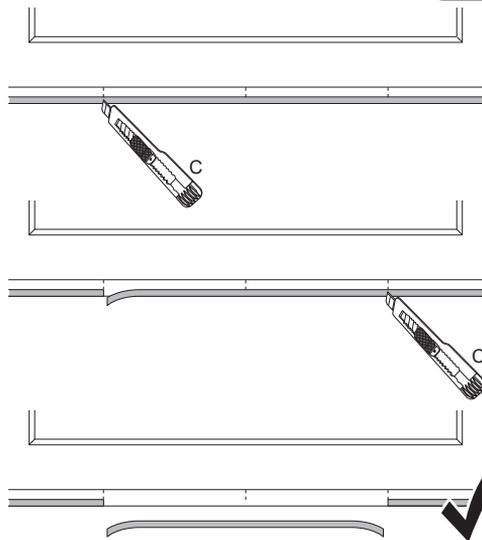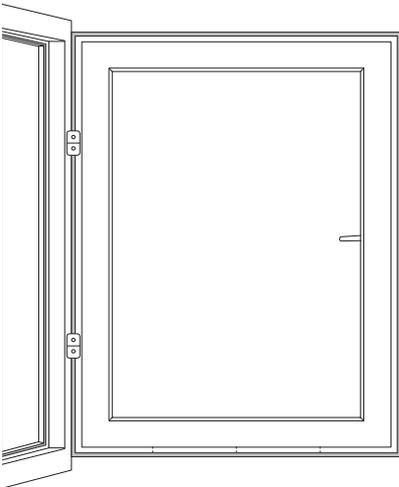

B5

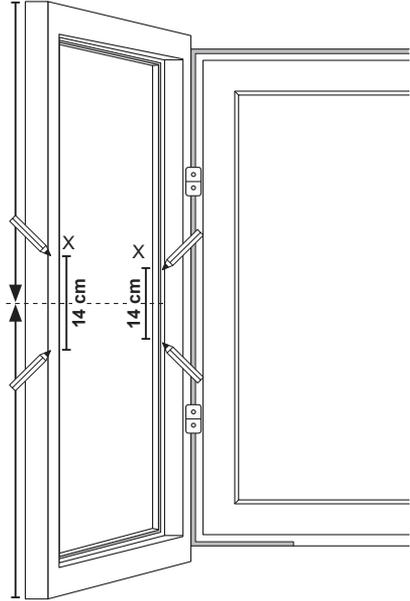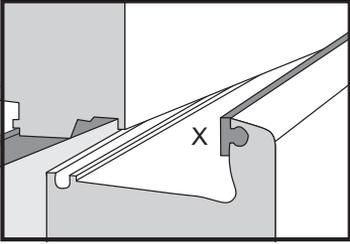


B6

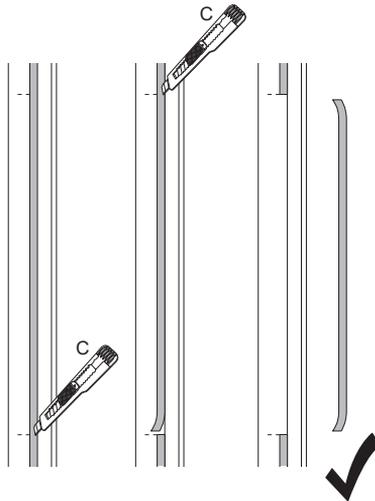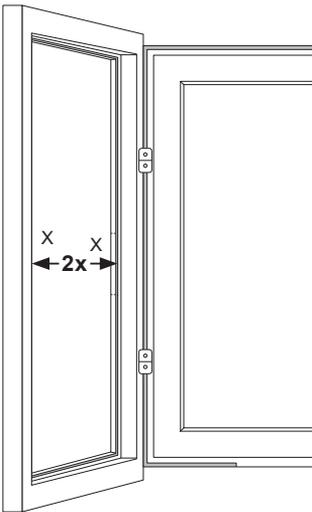


B7

1.


OPT. 1  OPT. 2  B8/1.

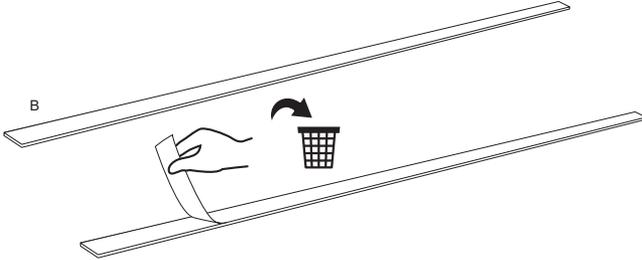


2.

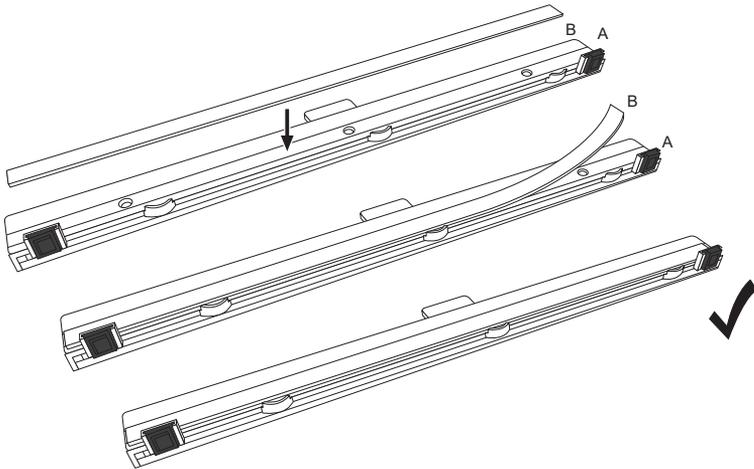

3.

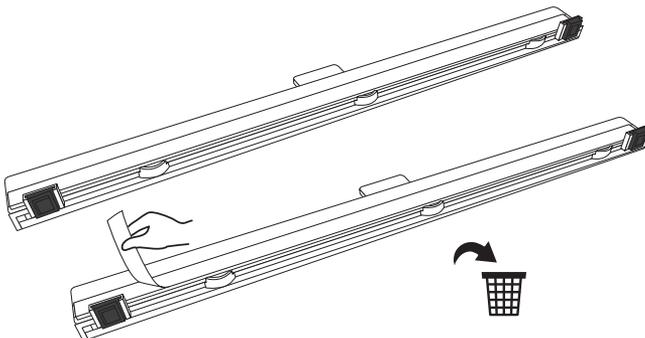


4.

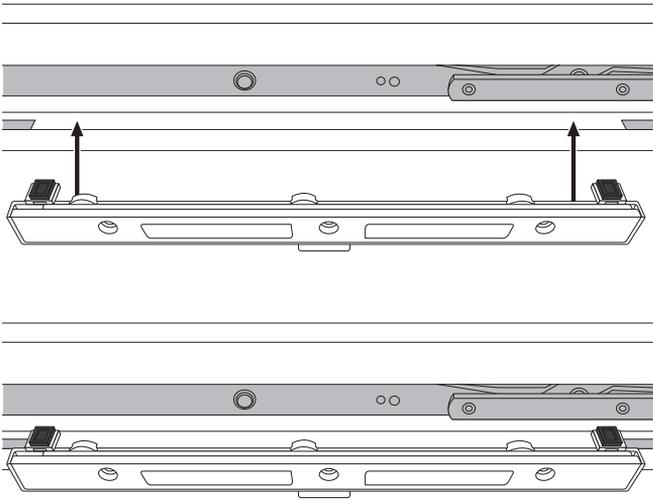


B8

1.


OPT. 2    

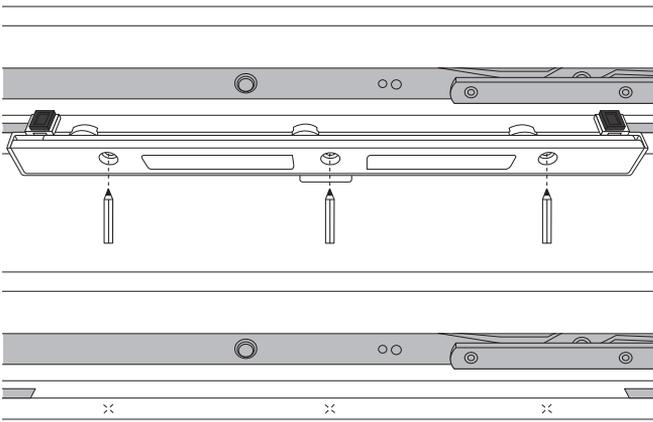

2.

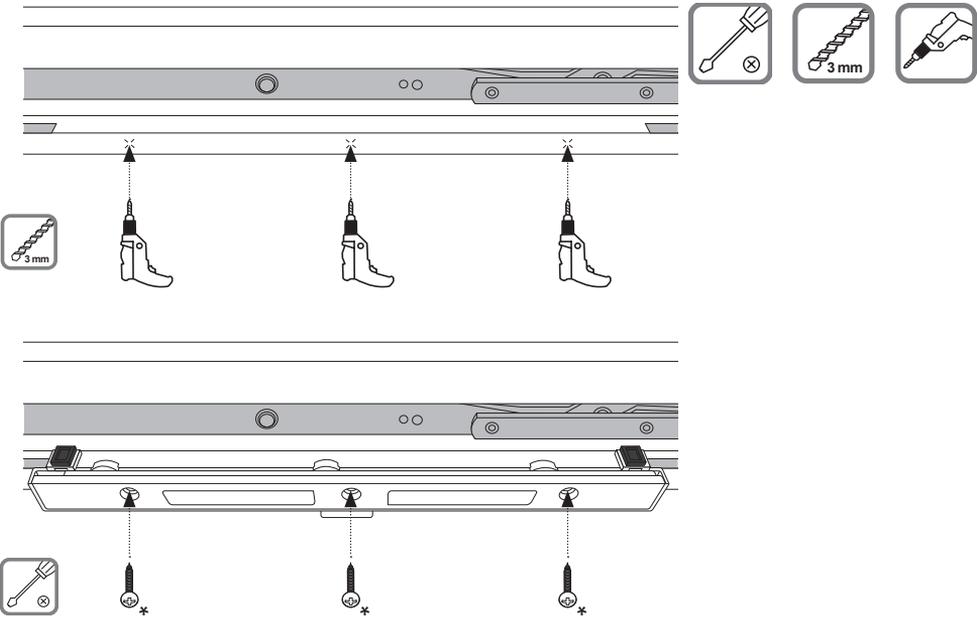

3.

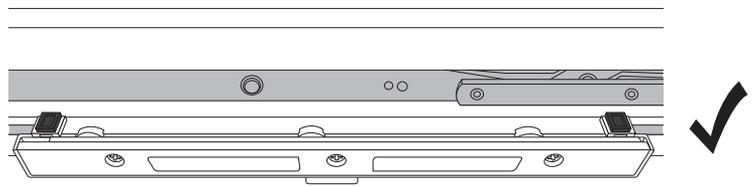



Mo - Fr: 7.30 Uhr - 21.00 Uhr
Sa: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr
Tel. +49 (0)271 89056-444
Fax +49 (0)271 89056-398