



Drucktaster mit Ringbeleuchtung und M12-Anschluss 4-polig STLRGI_C005

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. Inkl. Tasterkappe und weißer LED.

Rubrik:

Drucktaste

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Hub:

2,3 mm

Beleuchtung:

ja

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

1S

Anschlussart:

M12 4-pol.

Frontrahmen

 
 


silberfarben

Leuchtring

grün

Form:

rund

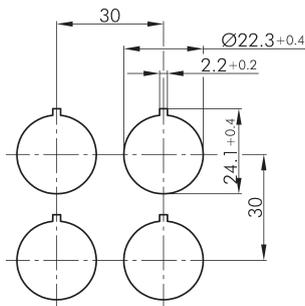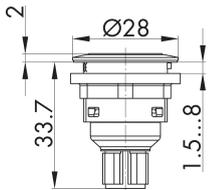

0 1 2

PIN 1/ PIN 2

