






**Drucktaster mit Ringbeleuchtung und
Laserbeschriftung M12-Anschluss 4-polig STLRWI..._C005**

Beschreibung:

Standardsymbole siehe Bezeichnungsschilder Seite #sbez# (bitte Index-Nr. angeben),
Sonderbeschriftung auf Anfrage. Direkt
angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert.
Inkl. Tasterkappe und weißer LED.

Rubrik:
Baureihe:
Einbauöffnung:
Schutzklasse:
Schutzart:
Schaltfunktion:
Hub:
Beleuchtung:
Beschriftbar:
Kontaktart:
Anschlussart:
Frontrahmen:
Leuchtring:
Schaltleistung:
Form:
Lampenfassung:

Drucktaste
SHORTRON® connect
Ø 22,3 mm
II (Schutzisolierung)
IP65 / IP67
Tastfunktion
2,3 mm
ja
ja
1S
M12 4-pol.
silberfarben
weiß
rund
keine, weiße 3 mm LED integriert

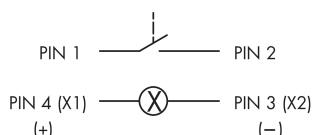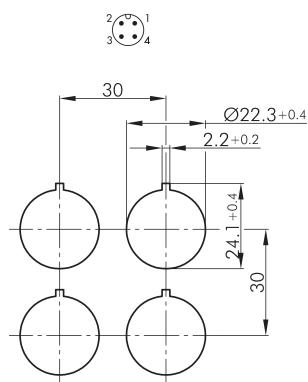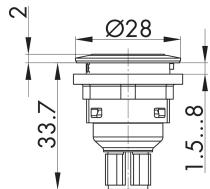

0 1 2

PIN 1 / PIN 2 