



Wahlschalter tastend mit M12-Anschluss 4-polig SVASTAOI_C008

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert.

Rubrik:

Wahltaste (tastend/rastend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Schaltfunktion:

Tastfunktion

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

1Ö + 1S

Anschlussart:


 


M12 4-pol.

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend

Form:

rund

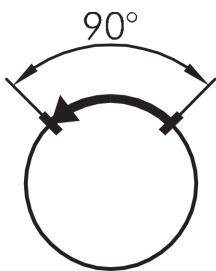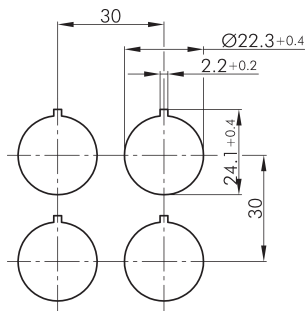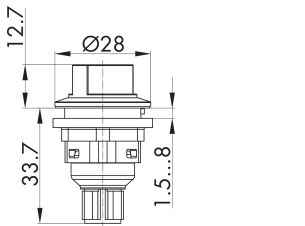

PIN 1/ PIN 2	L	R	→
PIN 1/ PIN 4	0	1	2
PIN 3 n.C.			

Legende

■ = Schaltstellung

> = Federrückzug