




**Wahltaster links rastend, rechts tastend mit M12-Anschluss
4-polig SVAWCII_C009**

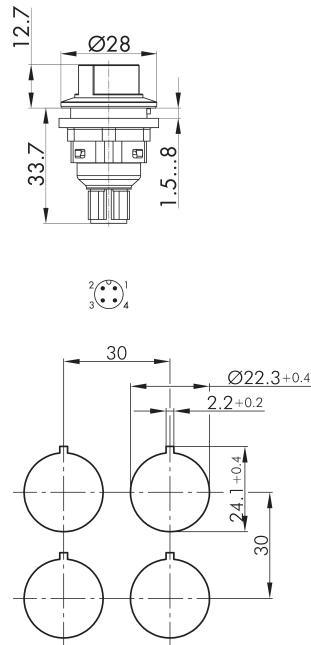

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert.

Rubrik:

Wahltaste (tastend/rastend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Schaltfunktion:

Tast- und Rastfunktion

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

2S

Anschlussart:


 
M12 4-pol.

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend

Form:

rund

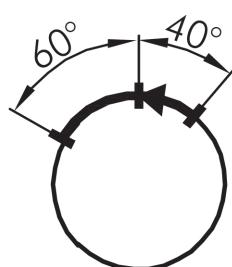

	L	M	R
PIN 1 / PIN 2	2	1	0
PIN 1 / PIN 4	0	1	2
PIN 3 n.C.			

Legende

I = Schaltstellung

> = Federrückzug