



Leucht-Wahltaster rastend mit M12-Anschluss 4-polig SSWALI_C005

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. Inkl. weißer LED.

Rubrik:

Wahltaste (tastend/rastend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Schaltfunktion:

Rastfunktion

Beleuchtung:

ja

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

1S

Anschlussart:


M12 4-pol.

Frontrahmen

schwarz

Form:

rund

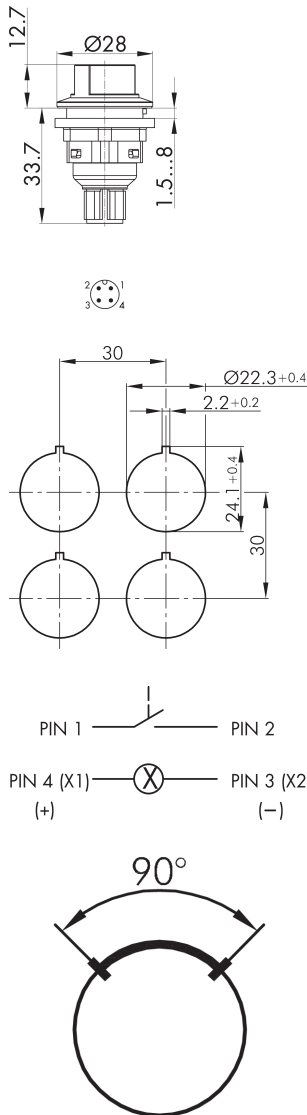

PIN 1 / PIN 2

0 1 2



Legende

■ = Schaltstellung

➤ = Federrückzug