



Leucht-Wahltaster tastend mit M12-Anschluss 4-polig SVASTALI_C005

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. Inkl. weißer LED.

Rubrik:

Wahltaste (tastend/rastend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Schaltfunktion:

Tastfunktion

Beleuchtung:

ja

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

1S

Anschlussart:

M12 4-pol.

Frontrahmen


Edelstahl, glänzend

Form:

rund

Lampenfassung:

keine, weiße 3 mm LED integriert

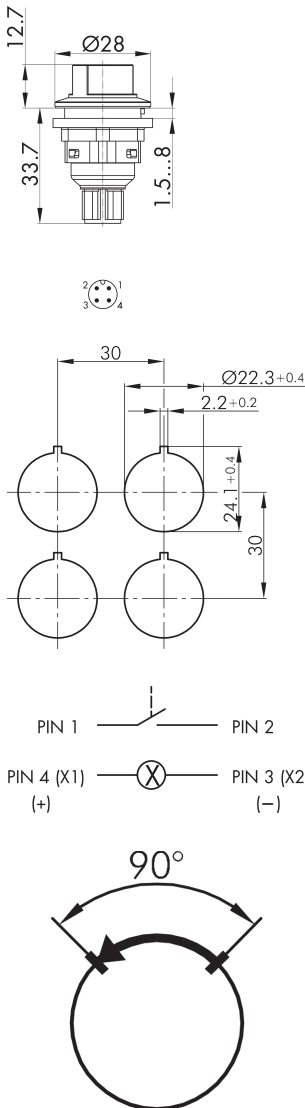

PIN 1 / PIN 2

0 1 2



Legende

▮ = Schaltstellung

➤ = Federrückzug