



## Schlüsseltaster rastend mit M12-Anschluss 4-polig SSSA13II\_C009

### Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

### Rubrik:

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

### Baureihe:

SHORTRON® connect

### Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

### Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

### Schutzart:

IP65 / IP67

### Schaltfunktion:

Rastfunktion

### Beleuchtung:

nein

### Beschriftbar:

nein

### Kontaktart:

2S

### Anschlussart:


 


M12 4-pol.

### Frontrahmen

silberfarben

### Form:

rund

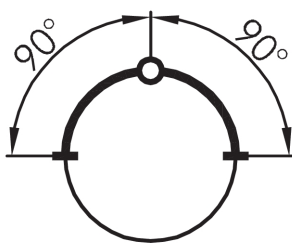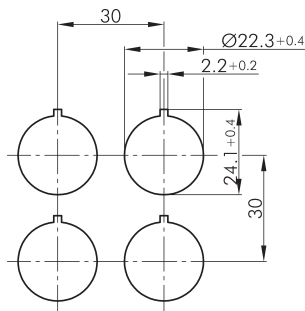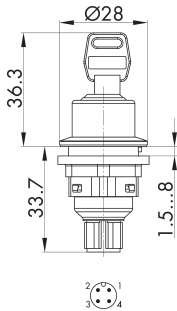

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
|               | L | M | R |
| PIN 1 / PIN 2 | 2 | 1 | 0 |
| PIN 1 / PIN 4 | 0 | 1 | 2 |
| PIN 3 n.C.    |   |   |   |

### Legende

■ = Schaltstellung

➤ = Federrückzug

● = Schlüsselabzugstellung