



**Schlüsselschalter rastend (verschiedenschließend) mit  
M12-Anschluss 4-polig SSSA31II\_C009**

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. inkl. drei Schlüssel 1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung 2. Schlüssel: nur Links-Betätigung 3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

Rubrik:

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Schaltfunktion:

Rastfunktion

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

2S

Anschlussart:


 

M12 4-pol.

Frontrahmen

silberfarben

Form:

rund

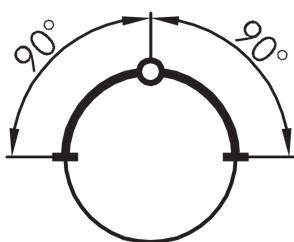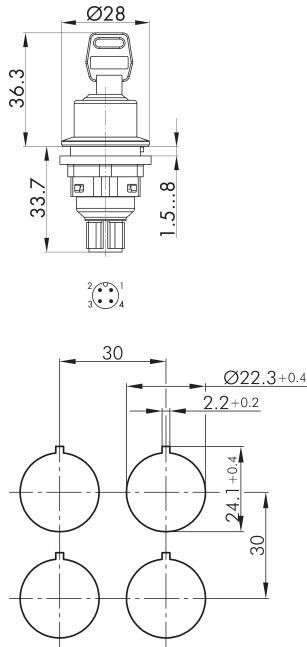

	L	M	R
PIN 1 / PIN 2	2	1	0
PIN 1 / PIN 4			
PIN 3 n.C.	0	1	2

**Legende**

█ = Schaltstellung

➤ = Federrückzug

● = Schlüsselabzugstellung