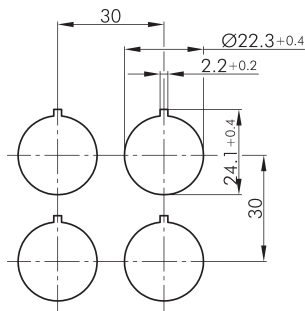
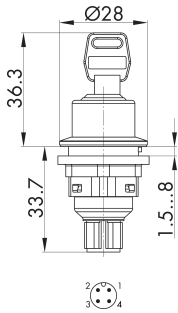


	L	M	R
PIN 1 / PIN 2	2	1	0
PIN 1 / PIN 4	0	1	2
PIN 3 n.C.			

Schlüsselschalter rastend (verschiedenschließend) mit M12-Anschluss 4-polig SSWSSA31II_C009

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. inkl. drei Schlüssel 1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung 2. Schlüssel: nur Links-Betätigung 3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

Rubrik:

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Schaltfunktion:

Rastfunktion

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

2S

Anschlussart:

M12 4-pol.

Frontrahmen

schwarz

Form:

rund

Legende

■ = Schaltstellung

➤ = Federrückzug

● = Schlüsselabzugstellung