



**Schlüsseltaster rastend mit M12-Anschluss 4-polig  
SSSA14OI\_C008**

**Beschreibung:**

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert, inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

**Rubrik:**

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

**Baureihe:**

SHORTRON® connect

**Einbauöffnung:**

Ø 22,3 mm

**Schutzklasse:**

II (Schutzisolierung)

**Schutzart:**

IP65 / IP67

**Schaltfunktion:**

Rastfunktion

**Beleuchtung:**

nein

**Beschriftbar:**

nein

**Kontaktart:**

1Ö + 1S

**Anschlussart:**



 

M12 4-pol.

**Frontrahmen:**

silberfarben

**Form:**

rund

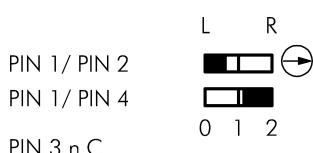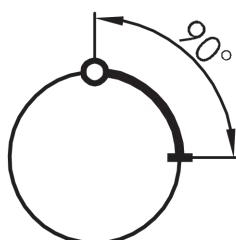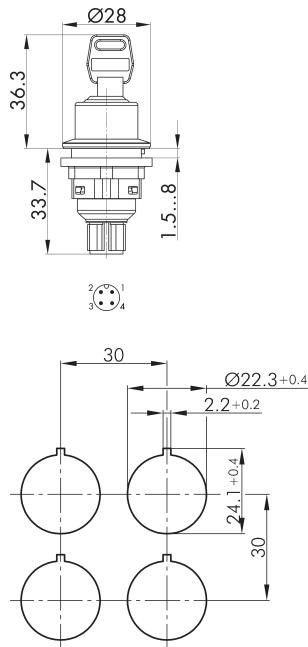

**Legende**

**I** = Schaltstellung

**>** = Federrückzug

● = Schlüsselabzugstellung