



**Schlüsseltaster rastend mit M12-Anschluss 4-polig  
SVASSA17OI\_C008**

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert, inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

Rubrik:

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Schaltfunktion:

Rastfunktion

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

1Ö + 1S

Anschlussart:



 

M12 4-pol.

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend

Form:

rund

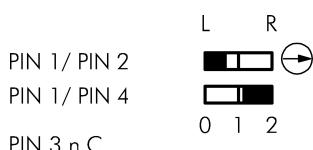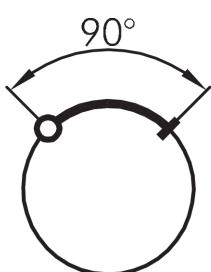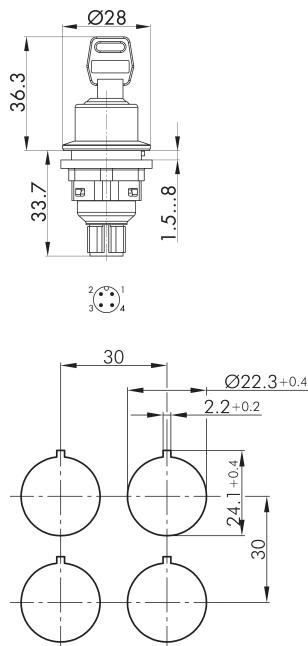

**Legende**

**I** = Schaltstellung

**>** = Federrückzug

● = Schlüsselabzugstellung