



Schlüsseltaster rastend mit M12-Anschluss 4-polig SVASSA18OI_C008

Beschreibung:

Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, A-kodiert. inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

Rubrik:

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

Baureihe:

SHORTRON® connect

Einbauöffnung:

Ø 22,3 mm

Schutzklasse:

II (Schutzisolierung)

Schutzart:

IP65 / IP67

Schaltfunktion:

Rastfunktion

Beleuchtung:

nein

Beschriftbar:

nein

Kontaktart:

1Ö + 1S

Anschlussart:


 


M12 4-pol.

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend

Form:

rund

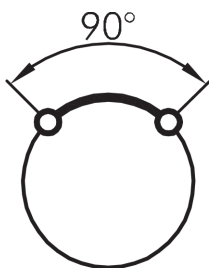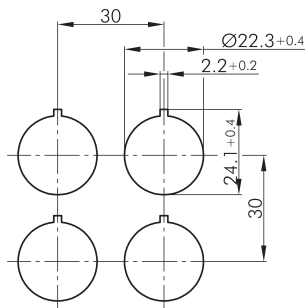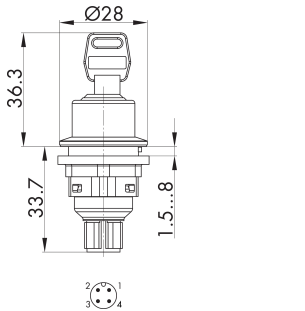

	L	R
PIN 1/ PIN 2		
PIN 1/ PIN 4		
PIN 3 n.C.	0	1 2

Legende

■ = Schaltstellung

➤ = Federrückzug

● = Schlüsselabzugstellung