

PRODUKT INFO

Mini-Schwimmerschalter KS

Art.-Nr. 200940 / 200938 (Wechsler)

**ELEKTROTECHNIK
SCHABUS** **ES**

www.elektrotechnik-schabus.de

Mini-Schwimmerschalter mit Umkehrfunktion (200940)
oder Mini-Schwimmerschalter Wechsler (200938)



Technische Daten:

Betriebsspannung:	nicht erforderlich
Schaltleistung (max.):	10 Watt
Nennstrom (max.):	500 mA
Schaltspannung (max.):	25 V AC / 60 V DC
Schaltzyklen:	bis 10 Milliarden @ 5 V / 10 mA
Anschlusskabel:	4 m, 2x/3x 0,14 mm ² , LIYY, weiß
Funktionsbereich:	-20°C ... +80°C (max./kurzzeitig)
Schutzart:	IP68 ohne LIYY-Leitung
Abmessung (L x Ø):	58 mm x 23 mm
Gewinde / Montage:	M10x1 / Montagewinkel
Artikel-Nr.	200940 / 200938 (Wechsler)
EAN-Nr.	4044764002258 / 4044764003583


Leistungsmerkmale:

- Material komplett aus Kunststoff (PP / ABS)
- Kabel vergossen mit Wepuran®
- Wechsler mit 3-adriger Leitung, Öffner und Schließer
- Schließer mit 2-adriger Leitung, Funktion durch Umdrehen des Schwimmers umkehrbar
- für alle Flüssigkeiten mit mind. 0,7g/cm³ geeignet, z.B. Wasser, Heizöl, Diesel, Pflanzenöle, uvm.

Lieferumfang:

- Mini-Schwimmerschalter mit 4 m Kabel, Sonderlängen auf Anfrage möglich

Maßzeichnung, Angaben in mm

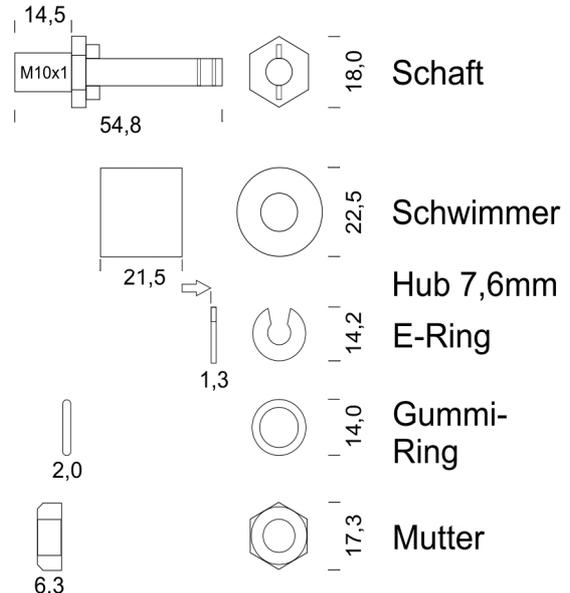

Empfohlenes Zubehör:

- Montagewinkel für Mini-Schwimmerschalter, Art.-Nr. 300787
- Schmutzfangkorbchen für Mini-Schwimmerschalter mit Montagewinkel, Art.-Nr. 300320

ELEKTROTECHNIK SCHABUS GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150 – D-83071 Stephanskirchen
TEL +49(0)8036 674979-0 FAX +49(0)8036 674979-79
info@elektrotechnik-schabus.de www.elektrotechnik-schabus.de

Im Zuge einer optimalen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, alle angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.