


Betriebsanleitung – tempmate®-i1


Einweg Temperatur Indikator zur Kühlkettenüberwachung

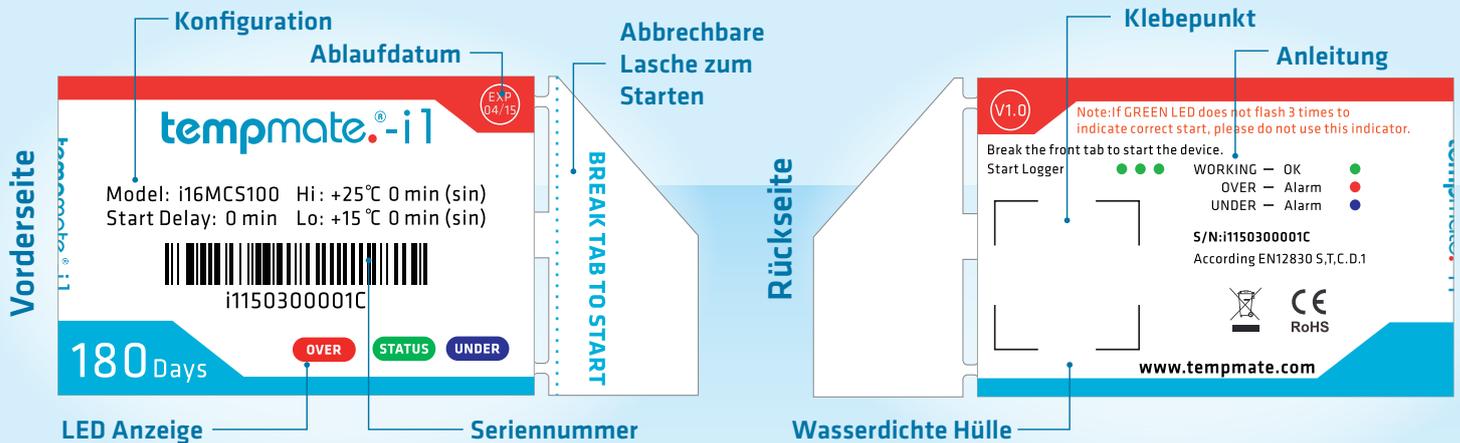

Bedienungsanweisung



01 Knicken Sie die Lasche um das Gerät zu starten – bitte beachten Sie, dass die grüne LED drei Mal blinkt um den korrekten Start zu bestätigen.

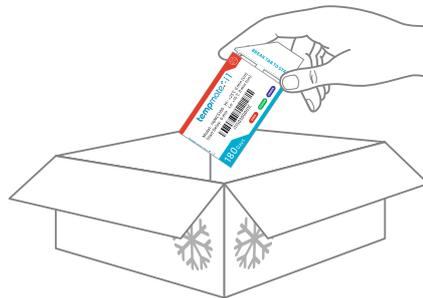

02 Legen Sie den gestarteten **tempmate®-i1** Ihrer Sendung bei.

- STATUS** Ok
- UNDER** Unterer Grenzwert überschritten
- OVER** Oberer Grenzwert überschritten

03 Überprüfen Sie den Status nachdem Sie die Sendung empfangen haben.

Hinweise zur Verwendung

- ⚠ Beachten Sie immer das Ablaufdatum
- ⚠ Halten Sie den Indikator nicht zu lange in der Hand (Ihre Eigenwärme kann einen Fehlalarm auslösen)
- ⚠ Kühlen oder erhitzen Sie den Indikator vor Gebrauch auf Betriebstemperatur
- ⚠ Der Indikator kann nur gestartet werden, nicht gestoppt
- ⚠ Nur für den einmaligen Gebrauch

tempmate.com



Einfache Handhabung



EN 12830 konform



GDP konform



Deutsche Qualität



IP 67 geschützt



Temperaturbereich –20°C to +50°C

