



# Einhell

## EXPERT PLUS



Akku-Rasenmäher

**GE-CM 18/30 Li - Solo**

Art.-Nr.: 3413157

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825631869

Der Einhell Akku Rasenmäher GE-CM 18/30 Li - Solo ist ein kraftvoller Helfer bei der Pflege von Rasenflächen. Empfohlen für Rasenflächen bis 150m<sup>2</sup>. Langlebigkeit bieten der Einhell Brushless-Motor und das hochwertige, schlagzähe Kunststoffgehäuse. Praktisch sind der klappbare Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung, der integrierte Tragegriff für einfachen Transport und die 3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung. Die großflächigen Räder schonen den Rasen. System-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 150m<sup>2</sup>
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (seperat erhältlich)



## Technische Daten

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl        | 3300 min <sup>-1</sup>      |
| - Schnittbreite           | 30 cm                       |
| - Schnitthöhenverstellung | 3 Stufen   30-70 mm   Axial |
| - Fangbehältervolumen     | 25 L                        |
| - Raddurchmesser vorne    | 140 mm                      |
| - Raddurchmesser hinten   | 140 mm                      |

## Logistische Daten


- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 7.91 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 9.47 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 605 x 395 x 375 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 9.47 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 605 x 395 x 375 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 312   642   749    |



BRUSHLESS MOTOR



FOLDABLE HANDLE

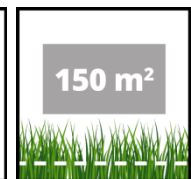

150 m<sup>2</sup>




AXIAL



CARRYING HANDLE



3x  
AXIAL  
HEIGHT  
ADJUSTMENT

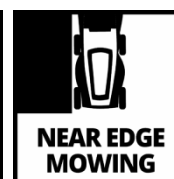

NEAR  
EDGE  
MOWING



LOW WEIGHT  
EASY HANDLING

## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 18/30 Li  
Rasenmäher-Zubehör  
Art.-Nr.: 3404553  
EAN-Code: 4006825633092  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512021  
EAN-Code: 4006825601350  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511436  
EAN-Code: 4006825616590  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory