



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

**GE-CM 36/36 Li (2x4,0Ah)**

Art.-Nr.: 3413230

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825645835

Der Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li (2x4,0Ah) ist Mitglied der Power X-Change-Familie und wird empfohlen für 400 m<sup>2</sup> Rasenfläche. Der Highwheeler wird von einem Einhell Brushless Motor, einem bürstenlosen Elektromotor, angetrieben und verfügt über eine 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, einen 3-fach höhenverstellbaren, klappbaren Führungsholm und einen Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Der Mäher mit einem hochwertigen, schlagzähen Kunststoffgehäuse ist mit einem integrierten Tragegriff ausgerüstet. 2 Akkus 4,0 Ah mit LED-Füllstandsanzeige - geeignet für alle Geräte der Systemreihe - und 2 Ladegeräte sind in der Lieferung inklusive.


## Ausstattung

- Inkl. 2x Power X-Change System Akku
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. 2 Power X-Change System-Ladegeräte
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff für einfachen Transport
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Grasfangbox mit Füllstandsanzeige
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 400 m<sup>2</sup>





## Technische Daten

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Akku                    | 18 V (2x)   4000 mAh   Li-Ion             |
| - Ladezeit                | 80min                                     |
| - Leerlaufdrehzahl        | 3400 min <sup>-1</sup>                    |
| - Schnittbreite           | 36 cm                                     |
| - Schnitthöhenverstellung | 6 Stufen   25/35/45/55/65/75 mm   Zentral |
| - Fangbehältervolumen     | 40 L                                      |
| - Raddurchmesser vorne    | 145 mm                                    |
| - Raddurchmesser hinten   | 220 mm                                    |

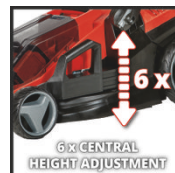

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 11.75 kg           |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 17.42 kg           |
| - Maße Einzelverpackung           | 760 x 495 x 375 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 17.42 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 765 x 490 x 390 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 165   360   432    |

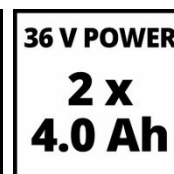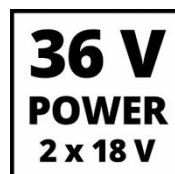

## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser f. GE-CM 36 Li  
Rasenmäher-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405485  
EAN-Code: 4006825584509  
Einhell Grey



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Flächenleistung (in m<sup>2</sup>)

with 1.5 Ah PXC	175	
with 2 Ah PXC	250	
with 2.6 Ah PXC+	300	
with 3 Ah PXC	350	
with 4 Ah PXC	400	
with 5.2 Ah PXC	600	
with 5.2 Ah PXC+	600	