



Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Einfach, rentabel und umweltfreundlich Füllmaterial herstellen.

50
1971-2021

HSM®

Great Products, Great People.

Verwandeln Sie Abfall wirtschaftlich und nachhaltig in hochwertiges Verpackungsmaterial

Die Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack verwandeln gebrauchte Kartonagen im Handumdrehen in ein universell einsetzbares Verpackungsmaterial, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Sie können auf Kunststoff verzichten und sind unabhängig. Teures Füllmaterial können Sie sich sparen – keine Lagerung, kein Handling, keine Kosten!




Mit HSM ProfiPack wird aus altem Karton hochwertiges Verpackungs- und Füllmaterial!


Die eigene Herstellung von Verpackungspolstern aus Karton ist einfach und wirtschaftlich!



Gebrauchte Kartons werden in nur einem Arbeitsgang zeitsparend zugeschnitten und aufgepolstert.

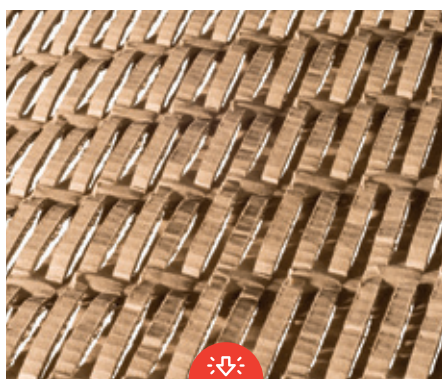

Das Verpackungspolster ist beliebig einsetzbar – als Polstermatte, als Polsterwickel oder zum Füllen von Hohlräumen.

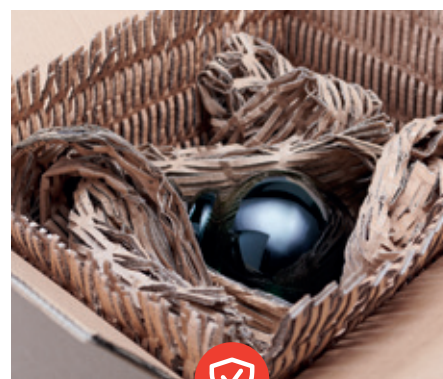

Das Verpacken von unterschiedlichsten Produkten geht schnell und einfach. Gegenstände werden optimal geschützt!

Die Vorteile von HSM ProfiPack auf einen Blick

- Solide, robuste und bewährte Konstruktion
- Einfache Inbetriebnahme, intuitive Bedienung
- Schnelle Herstellung von bedarfsgerechtem Füllmaterial
- Maximale Flexibilität und Unabhängigkeit durch eigene Herstellung von Verpackungs- und Füllmaterial
- Hohe Anwendersicherheit
- Die gehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind aus einem Stück gefertigt und somit absolut unempfindlich gegen Klammern und ähnliche weiche Metalle
- Keine Wartungsintervalle, keine Folgekosten
- Kompakte Abmessungen / geringe Stellfläche
- HSM Gewährleistung von 2 Jahren bei Nutzung im Einschichtbetrieb; 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
- Vor-Ort-Service durch erfahrenen HSM-Kundenservice
- Die Investition rechnet sich schon nach kurzer Zeit



Sofort wirtschaftlich und profitabel



Ökologisch und nachhaltig



Hohe Durchsatzleistung



Bedienerfreundlich und sicher




Füllmaterial universell einsetzbar



Schnelle Lieferung

HSM ProfiPack ist gut für die Umwelt. Und gut für Sie.

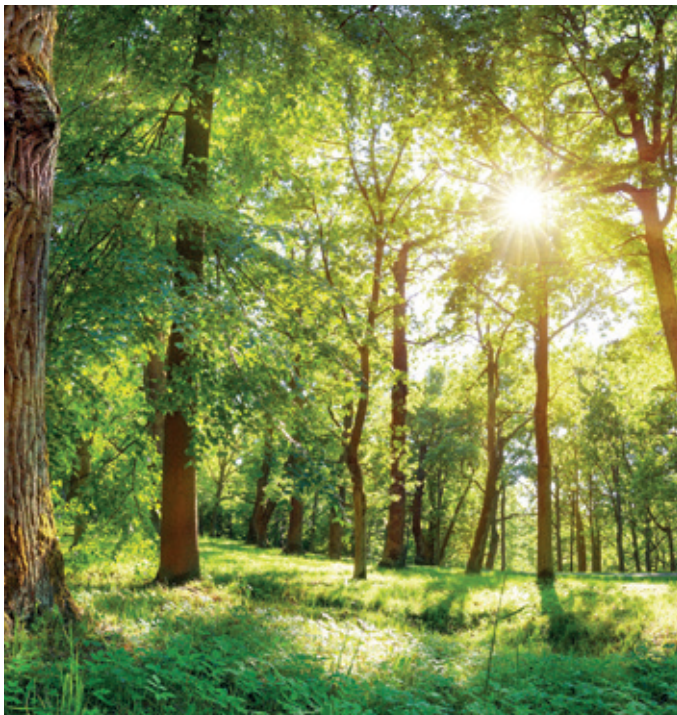

- Der Rohstoff Karton ist wertvoll und sollte nicht achtlos weggeworfen oder gar teuer entsorgt werden
- Alte Kartons können vor Ort aufbereitet und wieder verwendet werden
- Nachhaltiges Handeln schont die Umwelt und zahlt sich aus
- Auf Füllmaterial aus Kunststoff kann verzichtet werden



Die Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack sind robust und einfach zu bedienen



Herstellung von verdichtetem Füllmaterial mit geschlossener Stauchungsklappe (HSM ProfiPack P425).



Spezialgehärtete Schneidwellen für absolut präzise Schnittführung.



Stufenlos justierbare Arbeitsbreite für Polstermaterial nach Maß.

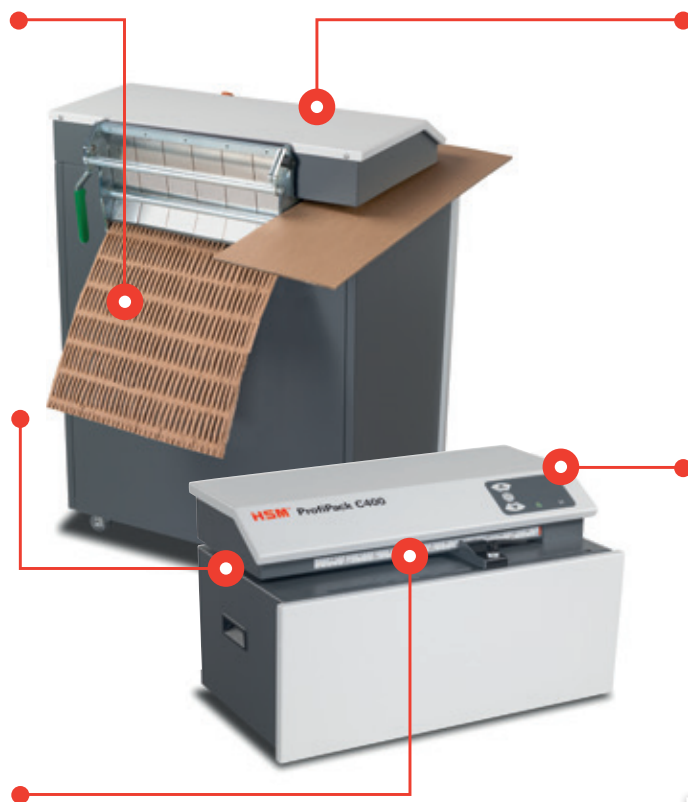


Abb. ähnlich

Eine saubere Sache: Der HSM ProfiPack P425 (Modell inkl. Adaptionssatz für Absaugung) kann optional mit dem Entstauber HSM DE 1-8 betrieben werden!



Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige über robuste Folientastatur.



Als Stand-alone oder Tischgerät verfügbar.



Mehr erfahren, QR-Code scannen.

www.hsm.eu/profipack

Perfekt verpackt – mit HSM ProfiPack



HSM ProfiPack C400



Für kleine und leichte Produkte eignen sich Polstermatten vom HSM ProfiPack C400 bestens.



HSM ProfiPack P425



Für große, schwere oder zerbrechliche Gegenstände sind gestauchte Polster oder Polstermatten aus mehreren Lagen Wellpappe vom HSM ProfiPack P425 die beste Wahl!

HSM ProfiPack – für jeden Bedarf die perfekte Lösung

HSM ProfiPack C400

Für die gewerbliche Nutzung

- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau
- Rutschfester Stand der Verpackungspolstermaschine
- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur



12 x



Beispiel zum Vergleich: 50/80/120 kg Polstermatten aus BC-Welle, 1000 mm Schnittlänge bei 415 mm, Eingabebreite = Packmenge für ca. 12/25/37 Umzugskartons (Außenmaß L x B x H: 600 x 330 x 340 mm)



Durchsatz bis zu 50 kg/h

HSM ProfiPack P425 (mit Wechselstrom)

Für die gewerbliche oder industrielle Nutzung

- Einzugsgeschwindigkeit flexibel einstellbar
- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau
- Herstellung mehrlagiger Verpackungspolster
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse
- Entstauber HSM DE 1-8 für HSM ProfiPack P425 inkl. Adaptionssatz für Absaugung optional verfügbar



25 x



Durchsatz bis zu 80 kg/h

HSM ProfiPack P425 (mit Drehstrom)

Für die intensive gewerbliche oder industrielle Nutzung

- Maximale Einzugsgeschwindigkeit für höchsten Durchsatz
- Herstellung mehrlagiger Verpackungspolster
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse
- Entstauber HSM DE 1-8 für HSM ProfiPack P425 inkl. Adaptionssatz für Absaugung optional verfügbar



37 x




Durchsatz bis zu 120 kg/h

Modell	HSM ProfiPack C400	HSM ProfiPack P425 mit Wechselstrom	HSM ProfiPack P425 mit Drehstrom
Artikelnummer	1528134	1531154	1533154
Artikelnummer inkl. Adaptionssatz für Absaugung	-	1531054	1533054
Empfohlen für	Herstellung einlagiger Verpackungspolster bei gelegentlicher Nutzung	Herstellung ein- und mehrlagiger Verpackungspolster im Dauerbetrieb	Herstellung ein- und mehrlagiger Verpackungspolster bei maximalem Durchsatz im Dauerbetrieb
Anwendungsbereich	Tischgerät	Stand-alone-Gerät	Stand-alone-Gerät
Schnittleistung in Lagen Wellpappe	1	bis zu 3	bis zu 3
Durchsatzleistung in kg/h	bis zu 50	bis zu 80	bis zu 120
Durchsatzleistung in m³/h	bis zu 0,75	bis zu 1,5	bis zu 2,3
Schnittgeschwindigkeit in m/min (mm/s)	8,1 (135)	bis zu 10,2 (170)	12 (200)
Geräuschpegel (Leerlauf) in dB(A)	68-70	60-62	63-64
Spannung / Frequenz	🔌 230 V / 50 Hz	🔌 220-240 V / 50/60 Hz	⚡ 400 V / 50 Hz
Eingabebreite in mm	415	425	425
Einfüllhöhe in mm	10	20	20
Schnittgröße in mm (perforiert)	4 x 60	6 x 100	6 x 100
Leistungsaufnahme in kW	0,7	2,0	3,8
Abmessungen (B x T x H) in mm	610 x 395 x 375	770 x 570 x 1040	770 x 570 x 1040
Gewicht / inkl. Adaptionssatz in kg	47 / -	160 / 165	181 / 186

Eine saubere Kombination

Klein in den Abmessungen – groß in der Wirkung!

Der Entstauber HSM DE 1-8 ist speziell für die Kombination mit dem HSM ProfiPack P425 (Modell inkl. Adaptionssatz für Absaugung) optimiert, um beim Perforieren des Kartons auftretenden losen Teilchen zuverlässig abzusaugen.

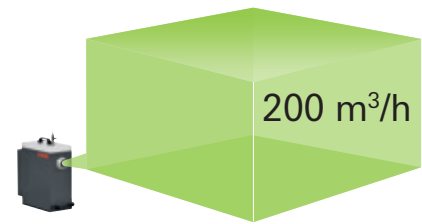

Saugfaktor x 5000

Bezogen auf das Gehäusevolumen zieht der Entstauber HSM DE 1-8 pro Stunde etwa 5000-mal mehr Luft ein, wie er an Raum einnimmt!



Druckmesser zur Filterüberwachung.



Der Entstauber HSM DE 1-8 verfügt über eine Staubsammel-schublade, die einfach geleert werden kann.

Die Vorteile des Entstaubers HSM DE 1-8:

- Tragbar, kompakt und platzsparend
- Niedrige Betriebskosten durch Dauerfilterpatrone
- Einfache manuelle Filterreinigung: Durch Anschließen von Druckluft kann der Filter einfach gereinigt werden
- 5 m Anschlusskabel

Modell	HSM DE 1-8
Artikelnummer	2412111
Empfohlen für	Anschluss an HSM ProfiPack P425 inkl. Adaptionssatz für Absaugung
Staubklasse	M
Max. Luftvolumenstrom in m³/h	200
Max. Unterdruck in Pa	19000
Filterfläche in m²	0,8
Behälter-/Auffangvolumen in l	1
Geräuschpegel (Leerlauf) in dB(A)	ca. 71
Spannung / Frequenz	🔌 220-230 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme in kW	1
Abmessungen (B x T x H) in mm	ca. 390 x 210 x 500
Gewicht in kg	15

Diese Kunden sind von HSM ProfiPack überzeugt

Die Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack sind seit vielen Jahren auf der ganzen Welt im Einsatz – dank der Variante HSM ProfiPack P425 mit Wechselstrom auch an

Orten, wo Drehstrom nicht verfügbar ist. Dass sich die HSM Maschinen tagtäglich im Einsatz bewähren, sehen Sie an folgenden Beispielen.



„Mit einem HSM Produkt werden wir nicht nur Einsparpotentiale erzielen, sondern wir freuen uns auch einen erheblichen Beitrag für die Kreislaufwirtschaft leisten zu können.“

Rainer Neuwirth M.A.,
Gründer und Geschäftsführer
von myProduct GmbH



„Die Anschaffung des HSM ProfiPack war ein großer Gewinn für unser Unternehmen. Dadurch sparen wir bares Geld und agieren nun noch umweltfreundlicher. Bislang haben wir ca. 80 Euro monatlich für Verpackungsmaterial, wie beispielsweise Luftpolsterfolie, und für die Entsorgung von alten Kartonagen ausgegeben. Die Maschine hat sich innerhalb weniger Monate amortisiert.“

Simon Mallord,
Geschäftsführer
MotorNuts Limited, UK



Für alle Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack gilt: Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.



Die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 wurde mit dem BENELUX Office Product Award ausgezeichnet.



Viele Unternehmen verwenden die Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack. Erfahren Sie mehr: www.hsm.eu/profipack

Das Unternehmen HSM

Schreddern und Pressen.



Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany“. Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.

Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austrafße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM Tochtergesellschaften:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn