


Datenblatt


LED Großflächenstrahler Energyline XL 1080W Art. 46273

- Premium Großflächenstrahler für robuste Anwendungen auf Baustellen
- mit robustem, verstellbarem Bügel für die Montage an Kränen etc. geeignet
- extrem schlagfestes Aluminiumgehäuse: IK08
- Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen für bessere Lichtverteilung
- 1680 extrem langlebige Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer über 50000 Stunden
- Abstrahlwinkel: 90°
- IP66: staub- und wasserdicht für die Verwendung im Außenbereich

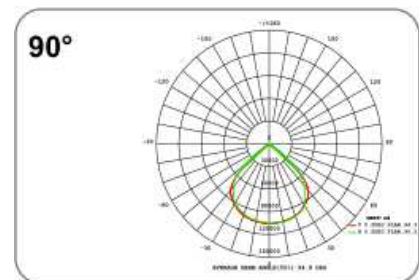

25m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker

Abb. ähnlich

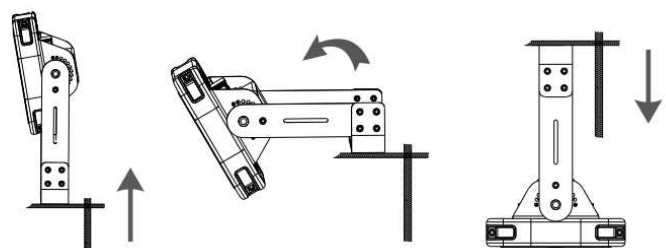

Technische Daten:

230V~/ 50-60Hz
ca. 151.200 Lumen / 4.000 Kelvin / ca. 50.000h
140Lm/W
PF: 0,95
CRI: >80Ra
Abstrahlwinkel 90°
Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
Gewicht: ca. 37 kg
Produktabmessungen: siehe Seite 2
Verpackungsmaße: 920 x 910 x 275 mm
EAN: 4011160462733

