

Alcatel

T76

www.alcatel-home.com



KURZANLEITUNG USER GUIDE

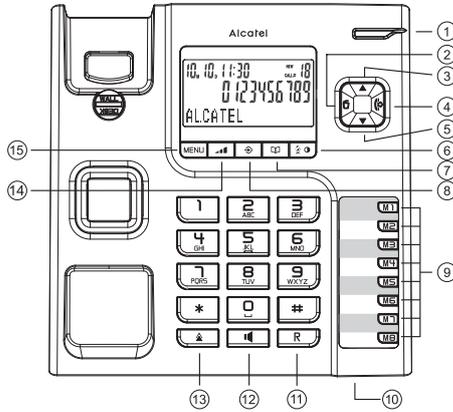


Fig 1.

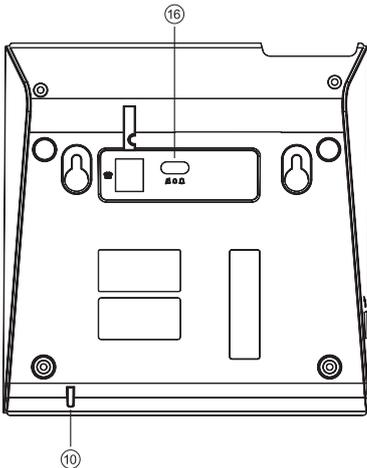


Fig 2.

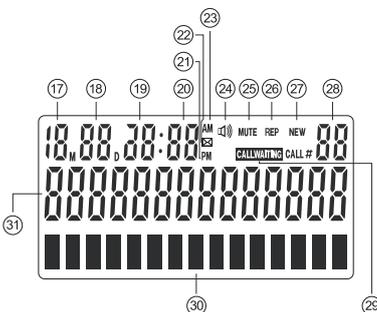


Fig 3

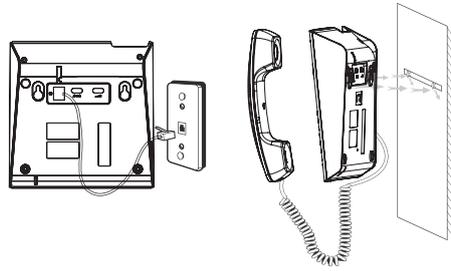


Fig 4

Fig 5

DEUTSCH

BITTE LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG HRES TELEFONS DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG

TASTEN DER BASISSTATION:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Anrufsignal | 2. Löschen |
| 3. ▲ Aufwärts | 4. ⏪ Ausgehende Rufnummer |
| 5. ▼ Abwärts | 6. 🔊 Stummschaltung/Kontrast |
| 7. 📖 Telefonbuch | 8. 🔄 Programm |
| 9. M Speicher | 10. Mikrofon |
| 11. R R-Signal | 12. 🔊 Lautsprecher |
| 13. ▲ Wahlwiederholung | 14. 🔊 Lautsprecherlautstärke |
| 15. MENU Menü | 16. 🔊 🔊 Ruftonlautstärke |

ANZEIGE-SYMBOLE:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 17. Monat | 18. Tag |
| 19. Stunde | 20. Minute |
| 21. Nachmittag | 22. Voicemail |
| 23. Morgen | 24. Freisprechfunktion |
| 25. Stummgeschaltet | 26. Wiederholen |
| 27. Neuer Anruf eingegangen* | 28. Rufnummer aus der Anrufliste* |
| 29. Anklopfen* | 30. Namensanzeige* |
| 31. Rufnummernanzeige* | |

* Vorbehaltlich Tarifplan und Verfügbarkeit des Services bei dem Telefonanbieter.

INSTALLATION UND CONFIGURATION

Ihr Telefon sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, zum Beispiel auf einem Schreibtisch oder einer Tischplatte. Alternativ können Sie es an der Wand anbringen.

AUFSTELLEN AUF EINEM TISCH

- Schließen Sie den Telefonhörer.
- Schließen Sie das Telefonanschlusskabel an.



WANDMONTAGEN

- Drehen Sie den Halteknopf wie in der folgenden Abbildung gezeigt



Dieser Knopf fixiert das Telefon, wenn es senkrecht an der Wand montiert ist.

- Befestigen Sie die Basisstation an der Wand. Verbinden Sie das eine Ende des Telefonanschlusskabels mit der Telefonanschlussdose und das andere Ende mit der mit "☎" gekennzeichneten Telefonanschlussbuchse des Gerätes (Abb. 4).
- Setzen Sie das Telefon in die Basisstation an der Wand (Abb. 5).

EINSTELLEN DER SPRACHE UND FLASHZEIT FÜR EINEN STÖRUNGSFREIEN BETRIEB DES TELEFONS IN IHREM TELEFONNETZ:

- Drücken Sie die Taste MENU / ▲ oder ▼ **SPRACHE AUSW.** / MENU / ▲ oder ▼ zur Auswahl der gewünschten Sprache / MENU / R
- Drücken Sie die Taste MENU / ▲ oder ▼ **FLASHZEIT PROG** / MENU / ▲ oder ▼ zum Auswählen der Flashzeit - **FLASH 100MS** / **FLASH 300MS** / **FLASH 600MS** oder **FLASH 1000MS** / MENU / R

BENUTZUNG DES TELEFONS

ANNEHMEN UND BEENDEN VON TELEFONANRUFE

- 📞 / 📞
- 📞 / 📞
- 📞 / 📞
- 📞 / 📞

ANRUF TÄTIGEN

- 📞 oder 📞 entweder bevor oder nach dem Wählen Ihrer Rufnummer oder,
- Rufnummer wählen / 📞

Von der Wahlwiederholungsliste:

- ▲ / 📞 oder 📞
- 📞 oder 📞 / ▲

Von der Anrufliste*:

- ▲ oder ▼ zum Auswählen der Rufnummer des Anrufers
📞 oder 📞
- ▲ oder ▼ zum Auswählen der Rufnummer des Anrufers /
📞 ... 📞 zum Einfügen einer Vorwahl vor der Rufnummer /
📞 oder 📞

- Aus dem Zielwahlspeicher:
 - M zur Auswahl eines Speicherplatzes von M1 bis M8 oder 📞 + 📞 ... 📞 oder 📞
 - 📞 oder 📞 / M zur Auswahl eines Speicherplatzes von M1 bis M8 oder 📞 + 📞 ... 📞

STUMMSCHALTEN DES MIKROFONS:

Nach dem Annehmen eines Anrufs können Sie die Taste [📞] button to drücken, um auf die Stummschaltfunktion zuzugreifen. Wenn die Funktion KONTRAST/STUMM aktiviert ist, erscheint die Anzeige KONTRAST /STUMM auf dem Display. Zum Beenden der Funktion und Fortsetzen des normalen Gesprächs die Taste [📞] drücken. Wenn der Telefonhörer aufgelegt ist, können Sie die Taste [📞] drücken, um den LCD-Kontrast einzustellen (1 bis 5 Auswahl, Standardeinstellung ist 3).

LÖSCHEN EINER RUFNUMMER AUS DER ANRUFERLISTE:

- Löschen einer Rufnummer aus der Anrufliste: ▲ oder ▼ zur Auswahl der Rufnummer / 📞
- Löschen aller Rufnummern aus der Anrufliste: ▲ oder ▼ zur Auswahl der Rufnummer / 📞 gedrückt halten zur Bestätigung von ALLE LÖSCHEN? / 📞

SPEICHERN EINER RUFNUMMER:

- Eine Rufnummer speichern: 📞 / 📞 ... 📞 zur Auswahl des Speicherplatzes oder M zur Auswahl von M1 bis M8 / 📞 / 📞 ... 📞 zur Eingabe der Rufnummer / 📞 / 📞 ... 📞 zum Eingeben des Namens / 📞 / R.
- Rufnummer eines eingehenden Anrufs speichern: ▲ oder ▼ zum Auswählen der Rufnummer / 📞 / 📞 ... 📞 zum Auswählen des Speicherplatzes oder M zum Auswählen von M1 bis M8 / 📞 zum Bestätigen der Auswahl / 📞 ... 📞 zur Eingabe des Namens / 📞 / R.
- Speichern der Rufnummer eines ausgehenden Anrufs: 📞 ... zum Auswählen der Rufnummer / 📞 / 📞 ... 📞 zum Auswählen des Speicherplatzes oder M zum Auswählen von M1~M8 / 📞 zum Bestätigen der Rufnummer-Speicherung / 📞 ... 📞 zum Eingeben des Namens / 📞 / R.

SUCHEN UND ERNEUTES WÄHLEN EINER AUSGEHENDEN RUFNUMMER:

- Eine Ausgehende Rufnummer suchen: 📞 ...
- Eine ausgehende Rufnummer erneut anrufen: 📞 ... / 📞 oder 📞

LÖSCHEN EINER AUSGEHENDEN RUFNUMMER:

- Eine ausgehende Rufnummer löschen: 📞 ... / 📞
- Alle ausgehenden Rufnummern löschen: 📞 ... / gedrückt halten 📞 zur Auswahl von ALLE LÖSCHEN? / 📞

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT:

- Drücken Sie die Taste MENU / ▲ oder ▼ wählen Sie **DATUM/ZEIT** / MENU / 📞 ... 📞 / ▲ oder ▼ zum Eingeben von Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute/ MENU / R.

EINSTELLEN DER ORTSNETZKENNZAH:

- Drücken Sie die Taste MENU / ▲ oder ▼ wählen Sie **CODE ZONE LOC.** / MENU / 📞 ... 📞 zum Eingeben einer Ortsnetzkennzahl/ MENU / R.

EINSTELLEN DER LÄNDERVORWAHL FÜR FERNGESPRÄCHE:

- Drücken Sie die Taste MENU / ▲ oder ▼ wählen Sie **LANGCODE** / MENU / 📞 ... 📞 zum Eingeben der Ländervorwahl / MENU / R.

EINSTELLEN VON TON- ODER PULSWAHL:

- Drücken Sie die Taste MENU / ▲ oder ▼ **TON EINSTELLEN** / MENU / ▲ oder ▼ zum Auswählen von **TONWAHL** oder **IMPULSWAHL** / MENU / R.

SICHERHEIT

Das Telefon nicht in der Nähe eines undichten Gasrohrs in Betrieb nehmen. Versuchen Sie nicht, die Batterien oder Akkus zu öffnen; sie enthalten chemische Substanzen. Ihr Telefon bitte nicht an einem heißen, feuchten Ort oder in direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.

UMGEBUNG

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr außer Betrieb genommenes elektronisches Gerät nicht in den Hausmüll werfen dürfen, sondern getrennt entsorgen müssen.

Helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!

KONFORMITÄT

Die gedruckte Kennzeichnung auf dem Produkt besagt, dass das Produkt alle Anforderungen und gültigen Richtlinien für dieses Produkt erfüllt. Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite www.alcatel-home.com herunterladen.

Alcatel ist ein Warenzeichen von Nokia. Es wird von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

PLEASE READ THIS USER'S GUIDE BEFORE USING YOUR PHONE

BASE STATION KEYS:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Ring indicator | 2. Delete button |
| 3. ▲ Up button | 4. Out button |
| 5. ▼ Down button | 6. Mute/Contrast button |
| 7. Phonebook button | 8. Programme button |
| 9. M Memory button | 10. Microphone |
| 11. R Flash button | 12. Speaker button |
| 13. ▲ Redial button | 14. Speaker volume switch |
| 15. MENU Menu button | 16. Ringer volume switch |

DISPLAY ICONS:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 17. Month | 18. Day |
| 19. Hour | 20. Minute |
| 21. Afternoon | 22. Voice mail |
| 23. Morning | 24. Speakerphone |
| 25. Mute | 26. Repeat |
| 27. New CID* | 28. Call-log number* |
| 29. Call waiting* | 30. Name display* |
| 31. Phone number display* | |

* Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

INSTALLATION AND SETUP

Your phone should be placed on a level surface, such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.

DESKTOP INSTALLATION

- Connecting the handset.
- Connecting the telephone line.



WALL MOUNT INSTALLATION

- Rotate the wall mounting knob as shown in the following layout:



The knob is designed to keep this unit in place when the telephone is vertical on the wall.

- Install the base unit to the wall and then plug one end of line cord into junction box and the other end into modular telephone line jack marked "T". (Fig. 4)
- Fix the telephone on the wall. (Fig. 5)

SET LANGUAGE AND FLASH TIME TO OPERATE CORRECTLY ON YOUR NETWORK:

- Press on MENU key / ▲ or ▼ **SELECT LANGUAGE** / MENU / ▲ or ▼ to select language desire / MENU / R
- Press on MENU key / ▲ or ▼ **SET FLASH TIME** / MENU / ▲ or ▼ to select flash time **FLASH 100ms** / **FLASH 300ms** / **FLASH 600ms** or **FLASH 1000ms** / MENU / R

USING THE PHONE

RECEIVE AND END A CALL

- Speaker / Handset
- Handset / Speaker
- Handset / Speaker / Handset
- Handset / Speaker / Handset / Speaker

MAKE A CALL

- Speaker or Handset either before or after dialing your number or, dial number / /
- From redial list:
 - ▲ / ▼ or ▲
 - ▲ or ▼ or ▲ / ▲
- From call log list*:
 - ▲ or ▼ to select the caller number / ▼ or ▲
 - ▲ or ▼ to select the caller number / 0...9 to add number prior to the select number / ▼ or ▲
- From direct memories:
 - M to select memory location from M1~M8 or 0...9 + 0...9 / ▼ or ▲
 - ▲ or ▼ / M to select memory location from M1~M8 or 0...9 + 0...9

MUTE THE MICROPHONE:

In off-hook state, user can press the [Mute] button to access mute function. When CONTRAST/MUTE is on, the CONTRAST/MUTE indicator will show on the screen. Press the [Mute] button to exit mute function and resume normal conversation. In on-hook state, user can press the [Mute] button to select the LCD Contrast (1 ~ 5 choice, default is 3).

DELETE CALLER ID NUMBER:

- Delete a Caller ID number: ▲ or ▼ to select the number / Delete
- Delete all Caller ID numbers: ▲ or ▼ to select the number / long press Delete to confirm DELETE ALL? / Delete

STORE NUMBER:

- Store a telephone number: 0...9 to select memory location or M to select M1~M8 / 0...9 to input number / 0...9 to input name / R

- Store an incoming call number: ▲ or ▼ to select the number / 0...9 to select memory location, or M to select M1~M8 / to confirm number selecting / 0...9 to input name / R
- Store an outgoing number: ▲ or ▼ to select the number / 0...9 to select memory location, or M to select M1~M8 / to confirm number storing / 0...9 to input name / R

REVIEW AND DIAL BACK AN OUTGOING NUMBER:

- Review an outgoing number: ...
- Dial back an outgoing number: ... / or ...

DELETE AN OUTGOING NUMBER:

- Delete an outgoing number: ... / Delete
- Delete all outgoing numbers: ... / long press Delete to select DELETE ALL? / Delete

GENERAL SETTINGS

SETTING DATE AND TIME:

- Press on MENU key / ▲ or ▼ select **DATE/TIME** / MENU / 0...9 / ▲ or ▼ to enter Year, Month, Day, Hour and Minute / MENU / R

SETTING LOCAL AREA CODE:

- Press on MENU key / ▲ or ▼ select **LOCAL AREA CODE** / MENU / 0...9 to enter a local area code / MENU / R

SETTING LONG DISTANCE COUNTRY CODE:

- Press on MENU key / ▲ or ▼ select **LONG DIST CODE** / MENU / 0...9 to enter a long distance country code / MENU / R

SETTING TONE OR PULSE:

- Press on MENU key / ▲ or ▼ **SET TONE/PULSE** / MENU / ▲ or ▼ to select **TONE DIAL** or **PULSE DIAL** / MENU / R

SAFETY

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard. Do not open your device to avoid risk of electrical shock. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition.

ENVIRONMENT



This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.

Help us to protect the environment in which we live!

CONFORMITY



The logo printed on the products indicates the conformity with all essential requirements and all applicable directives. You can download the Declaration of Conformity from our website www.alcatel-home.com

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON
France
www.alcatel-home.com

Model Alcatel T76-DE
A/W No.:10002290 Rev.0
(DE/EN)

Printed in China