


ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack 14,4 V/2600 mAh/4S1P

Der Akkupack basiert auf üblichen Li 18650-Standardzellen und verfügen von Haus aus über einen UN-Transporttest (UN 38.3). Die integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefenentladung.

Features

- Hohe Zyklenfestigkeit
- Geprüfte Qualität
- Thermisch stabil
- Kein Memory-Effekt
- Hohe Energiedichte
- Höchste Sicherheit (Safety-Board)
- 6 Monate Garantie

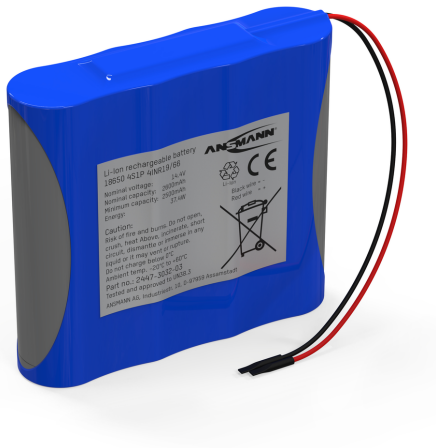

Artikelnummer: 2447-3032-03
 Lieferumfang: Akkupack 14,4 V/2600 mAh/4S1P
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 36 (180 × 164 × 225 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	14,4 V
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	2600 mAh
Energie	37,44 Wh
Farbe	blau
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lagertemperatur	-20 - 20 °C