



Einhell

ACCESSORY



PXC-Starter-Kit

2x 3,0Ah & 30min PXC Kit

Art.-Nr.: 4512098

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646986

Das Einhell 18V 2x 3,0 Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die univ. Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Für die Benutzung von 36 Volt Geräten, höhere Power und längere ununterbrochene Arbeitszeit sorgen die zwei im Lieferumfang enthaltenen Akkus. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Das Schnellladegerät ermöglicht kurze Ladezeiten, einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement.



Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2x 18V Akkus(=36V)
- Ausstattung Akku:
 - Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
 - max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
 - Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
 - Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
 - geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
 - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
 - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
 - staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
 - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
- Ausstattung Ladegerät:
 - Extrem platzsparend durch kompaktes Design
 - Kurze Ladezeiten mittels Schnellladetechnologie
 - Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
 - Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
 - Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
 - Aktuelle Informationen über 6-fache Zustands-LED-Anzeige
 - Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen



Technische Daten

- Netzanschluss Ladegerät	200-250 V 50-60 Hz
- Ausgangsspannung Ladegerät	20 V
- Ladezeit	1h
- Spannung	18 V
- Akku-Kapazität	3 Ah
- Max. Power	900 W
- Anzahl Akkus	2 STK

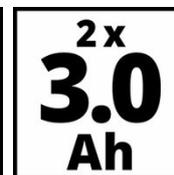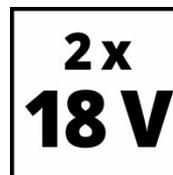

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	1.01
- Bruttogewicht (kg)	1.77
- Dimensions single packaging	235 x 85 x 192 mm
- Stück pro Exportkarton	6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	11.4 kg
- Maße Exportkarton	305 x 255 x 325 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	6168 0 0