




RATIO FRÄSKRONE

Premium Fräskrone für Profis.

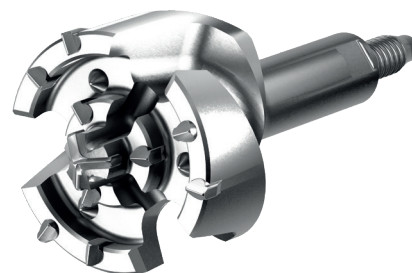

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Höchste Leistung und lange Standzeiten dank speziellem Spezialstahl
- Schneller Vortrieb selbst in hartem Beton
- Präzises Anbohren auch in schwierigen Ecken
- Im flexiblen Ratio System individuell kombinierbar mit diversen Anschlussoptionen



Infos Website



4010159-



mm



mm



kg



pcs

28920 7	45	75	150	1
28921 4	50	75	150	1
28922 1	55	75	150	1
28923 8	60	75	150	1
28924 5	68	75	150	1
28925 2	80	75	150	1

2260/2270 RATIO-ADAPTER FÜR BOHRHÄMMER



4010159-




mm



kg



10243 8	SDS-max	185	1
29790 5	SDS-max	400	1
29791 2	SDS-max	975	1

 Produktgruppe
2912



RATIO


Durchmesser
45–80 mm

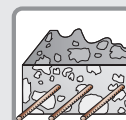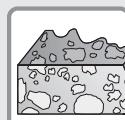

PROFESSIONAL



Hammerbohren

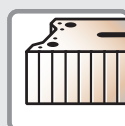

2260/2270 **RATIO-ADAPTER FÜR BOHRHÄMMER**



15547 2	SDS-plus	108	1
10243 8	SDS-max	185	1
29790 5	SDS-max	400	1
29791 2	SDS-max	975	1

2129 **RATIO GEWINDEBOLZEN**



10232 2	-	-	63	1
---------	---	---	----	---

2412 **RATIO FÖRDERWENDEL**



Ø mm



19941 4	32	80	115	35-50	1
19942 1	47	80	115	52-60	1
19943 8	63	80	115	65-68	1
19944 5	78	80	115	80-160	1

2025 **SDS-PLUS KUPPLUNG FÜR SDS-MAX AUFNAHME**



21759 0	-	-	-	1
---------	---	---	---	---

2281 **RATIO VERLÄNGERUNG**



10231 5	25	280	320	1
31352 0	25	200	240	1
31353 7	25	500	540	1
31354 4	25	1000	1040	1

2131 **GEWINDEFETT**

wird empfohlen zur Anwendung mit Ratio
Gewindeverbindungen



19947 6	-	-	-	1
---------	---	---	---	---