

DS-2TD2637B-10/P Thermografische Bullet Thermalkamera

DeepinView^{series}



Die Hikvision DS-2TD2637B Thermografische Bullet Thermalkamera kann die Temperatur von Objekten mit hoher Genauigkeit in Echtzeit messen. Die Kamera ist in der Lage, Personen mit einer höheren Körpertemperatur im überfüllten öffentlichen Bereichen zu entdecken und zu verfolgen. Die Kamera kann an Orten wie dem Zoll, dem Flughafen, der Schule und dem Krankenhaus zur Inspektion und Quarantäne eingesetzt werden.

Schlüssel-Feature

- 384 × 288 hohe Auflösung im Thermalkanal, hochempfindlicher Sensor
- Temperaturbereich: 30°C bis 45°C; Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C
- Zuverlässige Temperaturschwellen-Alarmfunktion
- 4MP Auflösung im optischen Kanal 3D-DNR, Bilddetailverbesserung



Spezifikationen

Thermalmodul	
Bildsensor	Ungekühlte Vanadiumoxid-Fokusebenen-Anordnungen
Max. Auflösung	384 × 288
Pixel Intervall	17µm
Antwort-Wellenband	8 µm bis 14 µm
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)	≤ 35 mk (@25 °C, F# = 1.0)
Linse (Brennweite)	9.7 mm
IFOV	1.75mrad
Sichtfeld	37.5° × 28.5° (H × V)
Min. Fokus Distanz	1 m
Blende	F 1.0
Optisches Modul	
Max. Bildauflösung	2688 × 1520
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC AN), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC AN)
Verschlusszeit	1 s bis 1/100,000 s
Linse (Brennweite)	4 mm
Sichtfeld	84° × 44.8° (H × V)
WDR	120 dB
Tag & Nacht	IR Sperrfilter mit automatischem Umschalter
Bildfunktionen	
Bi-Spektrum-Bild-Fusion	Anzeige der Details des optischen Kanals auf dem thermischen Kanal
Bild in Bild	Anzeige eines Teilbildes des Wärmekanal auf dem gesamten Bild des optischen Kanals
Smart Funktionen	
Temperaturmessung	3 Temperaturmessungsregeln, 21 Regeln insgesamt (10 Punkte, 10 Bereiche, und 1 Linie).
Temperaturbereich	30 °C bis + 45 °C
Temperature Genauigkeit	± 0.5 °C
Infrarot	
IR Reichweite	Bis zu 50 m
IR Intensität und Winkel	Automatisch justierend
Netzwerk	
Main Stream	Optisch: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Thermal: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)

Sub-stream	Optisch: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) Thermal: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240)
Video-Komprimierung	H.265/H.264/MJPEG
Audio-Komprimierung	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Gleichzeitige Live-Ansicht	Bis zu 20
Benutzer/Host-Ebene	Bis zu 32 Benutzer, 3 Stufen: Administrator, Bediener, Benutzer
Sicherheitsmaßnahmen	Benutzerauthentifizierung (ID und PW), MAC-Adressbindung, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1x-Zugriffskontrolle, IP-Adressfilterung
Integration	
Alarমেingang	2-Kanal-Eingänge (0-5 VDC)
Alarmausgang	2-Kanal-Relaisausgänge, Alarmreaktionsaktionen konfigurierbar
Alarm Aktion	SD-Aufzeichnung/Relais-Ausgabe/ Smart Capture/FTP-Upload/E-Mail-Verknüpfung
Audio-Eingang	1, 3,5 mm Mic in/Line in Schnittstelle. Leitungseingang: 2 bis 2,4 V [p-p], Ausgangsimpedanz: 1 KΩ ± 10%
Audio-Ausgang	Linearer Pegel, Impedanz: 600 Ω
Reset	1, Resetknopf
Kommunikationsschnittstelle	1, RJ45 10M/100M selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle. 1, RS-485-Schnittstelle
SD Speicherkarte	Eingebauter Mikro-SD-Kartensteckplatz, Unterstützung von Micro SD/SDHC/SDXC-Karten (bis zu 256 GB) Unterstützt manuelle/Alarm-Aufzeichnung
Analoger Videoausgang	1,0 V [p-p]/75 Ω, BNC, PAL/NTSC
Anwendungsprogrammierung	Offene API, Unterstützung von ISAPI, HIKVISION SDK und der Verwaltungsplattform von Drittanbietern, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser	IE 8-11, Chrome 41-44, Firefox 30-51
Allgemein	
Menüsprachen	32 Sprachen Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien)
Spannung	24 VAC± 25%, 12 VDC± 25%, zweiadrige Klemmenleiste PoE (802.3af, Klasse 3)
Leistungsaufnahme	18 VAC bis 30 VAC: 0,38 A bis 0,22 A, maximal. 9 W 9 VDC bis 15 VDC: 0,63 A bis 1,06 A, maximal. 9 W PoE (802.3af, Klasse 3): 44 V bis 57 V, 0,22 A bis 0,17 A, max. 9.5 W
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit	Temperatur: 10 °C bis 35 °C (nur Innen und in „windloser“ Umgebung verwenden) Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger
Schutzklasse	IP66-Norm TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Transientenschutz
Abmessungen	376.1 mm × 119.1 mm × 118.1 mm (14.81" × 4.68" × 4.65")




Gewicht	Ca. 1.82 kg (4.01 lb)
---------	-----------------------

Verfügbare Modelle

DS-2TD2637B-10/P

Abmessungen

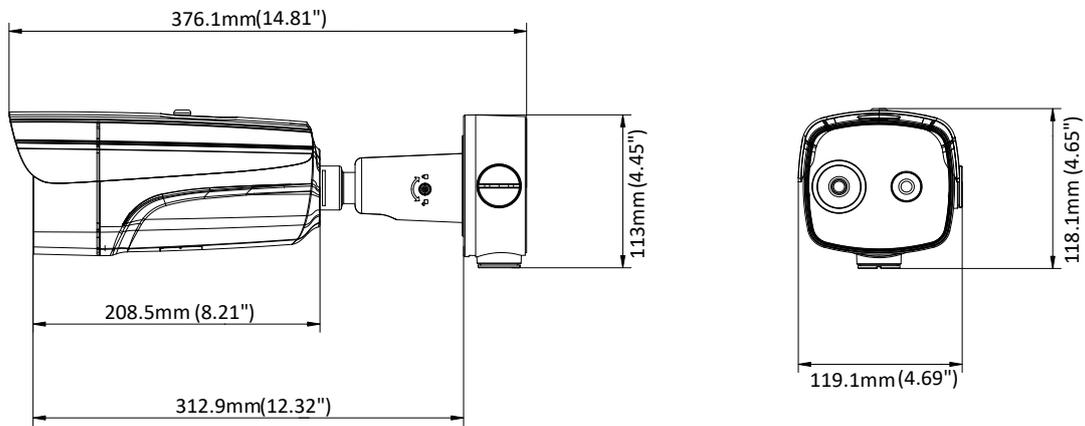

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com