

DS-2TD1217B-6/PA

Thermografie Turret Kamera zur Messung der Körpertemperatur

DeepinView<sup>series</sup>



Hikvision DS-2TD1217B Thermografische & Optische Turret Kamera für Körpertemperatur kann die Objekttemperatur mit hoher Genauigkeit in Echtzeit messen. Die Kamera ist in der Lage, Menschen mit höherer Körpertemperatur im überfüllten öffentlichen Bereich zu entdecken und zu verfolgen. Es kann in Orten wie Zoll, Flughafen, Schule und Krankenhaus häufig zur Inspektion und Quarantäne eingesetzt werden

### Funktionen

- Auflösung 160 × 120 im Wärmekanal, hochempfindlicher Sensor.
- Temperaturbereich: 30 ° C bis 45 ° C; Temperaturgenauigkeit: ± 0,5 ° C.
- Zuverlässige Alarmfunktion für Temperatúrausnahmen
- 3D DNR, Verbesserung der Bilddetails
- Audioalarm



## Spezifikationen



<b>Wärmebild Modul</b>	
Bildsensor	Ungekühlter FOX FPA
Max. Auflösung	160 × 120 (die Auflösung des Ausgangsbildes beträgt 320 × 240)
Pixel Abstand	17 µm
Wellenlänge	8 µm bis 14 µm
NETD	Weniger als 40 mK (25°C), F# = 1.1
Linse (Brennweite)	6.2 mm
IFOV	2.74 mrad
Sichtfeld (FOV)	25.0° × 18.7° (H × V)
Min. Fokusdistanz	0.6 m
Blende	F1.1
<b>Optisches Modul</b>	
Max. Bildauflösung	2688 × 1520
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Verschlusszeit	1s bis 1/100,000s
Linse (Brennweite)	8 mm
Sichtfeld (FOV)	39.42° × 22.14°(H × V)
WDR	120 dB
Tag & Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto Switch
<b>Bild-Funktionen</b>	
Bi-Spektrum Bildüberlagerung	Fusionsbild: Überlagerung des optischen Bildes auf das Thermalbild
Bild im Bild	Kombiniert Details von Wärme- und optischen Bild PIP, Bildüberlagerung-Wärmebild auf optisches Bild
<b>Smart-Funktionen</b>	
Temperaturmessung	3 Temperaturmessung- Regeltypen, 21 Regeln (10, 10 Bereiche, und 1 Linie).
Temperaturbereich	30 °C bis +45 °C
Genauigkeit der Temperaturmessung	± 0.5 °C
<b>Infrarot</b>	
IR Reichweite	Bis zu 15 m
IR Intensität und Winkel	Automatisch angepasst
<b>Netzwerk</b>	
Main Stream	Optisch: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) Optisch: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) Wärmebild: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240
Sub-Stream	Optisch: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) Optisch: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) Wärmebild: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240

Videokomprimierung	H.265/H.264/MJPEG
Audiokomprimierung	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Simultane Live-Wiedergabe	Bis zu 20
User/Host Ebene	Bis zu 32 User, 3 Ebenen: Administrator, Operator, User
Sicherheitsoptionen	Benutzerauthentifizierung (ID und PW), MAC-Adresse, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Zugriffssteuerung, IP-Adressfilter
<b>Integration</b>	
Alarমেingang	1-ch Eingang (0-5 VDC)
Alarmausgang	1-ch Relaisausgang, Alarmantwortaktionen konfigurierbar
Alarmaktion	SD-Aufzeichnung / Relaisausgang / Smart Capture / FTP-Upload / Email-Bindung / Audioalarm/Weißlichtalarm
Audioeingang	1, 3.5mm Mic in/Line in Schnittstelle. Line Eingang: 2,-2.4V[p-p], Ausgang Impedanz:1KΩ±10%
Audioausgang	Linear Level; Impedanz: 600 Ω
Werkseinstellungen	1 Reset-Taste
Netzwerkschnittstelle	1, RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Schnittstelle. 1, RS-485 Schnittstelle
SD-Speicherkarte	Eingebauter Micro SD-Kartenslot, unterstützen Micro SD / SDHC / SDXC-Karte (bis zu 256G), Unterstützung manuell / Alarmaufzeichnung
Integrationschnittstelle	Offene API, Unterstützung ISAPI, HIKVISION SDK und Drittanbieter-Management-Plattform
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Webbrowser	IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac)
<b>Allgemeines</b>	
Menüsprache	32 Sprachen Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien)
Spannung	12 VDC ± 20%, zweiadrige Klemme PoE (802.3af, class 3)
Leistungsverbrauch	12 VDC ± 20%: 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, class 3): 42.5 V bis 57 V, 0.14 A bis 0.22 A, max. 6.5 W
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit	10 °C to 35 °C ( nur in Innenräumen und in windstillen Umgebungen ) 95% oder weniger
Schutzklasse	IP66 Standard TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, transienter Spannungsschutz
Abmessungen	138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm (5.45 " × 5.45" × 4.85 ")
Gewicht	940 g (2.07 lb)

## Verfügbaren Modelle

DS-2TD1217B-6/PA

## Abmessungen

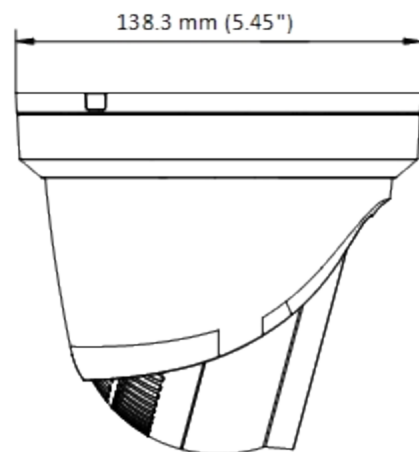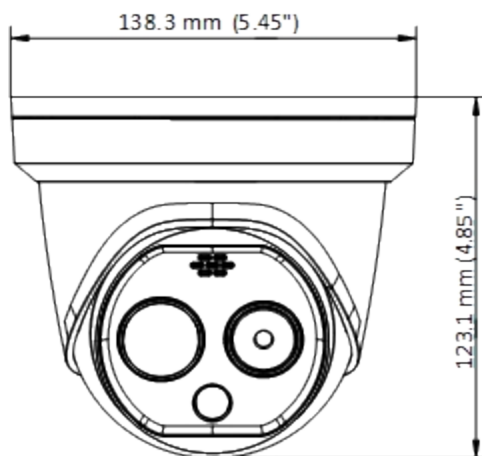

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com