

DS-2TD1217B-3/PA

Thermografie Turret Kamera zur Messung der Körpertemperatur

DeepinView^{series}



Hikvision DS-2TD1217B Thermografische & Optische Turret Kamera für Körpertemperatur kann die Objekttemperatur mit hoher Genauigkeit in Echtzeit messen. Die Kamera ist in der Lage, Menschen mit höherer Körpertemperatur im überfüllten öffentlichen Bereich zu entdecken und zu verfolgen. Es kann in Orten wie Zoll, Flughafen, Schule und Krankenhaus häufig zur Inspektion und Quarantäne eingesetzt werden.

Funktionen

- Auflösung 160 × 120 im Wärmekanal, hochempfindlicher Sensor.
- Temperaturbereich: 30 ° C bis 45 ° C; Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,5$ ° C.
- Zuverlässige Alarmfunktion für Temperatúrausnahmen
- 3D DNR, Verbesserung der Bilddetails
- Audioalarm



Spezifikationen



Wärmebild Modul	
Bildsensor	Ungekühlter FOX FPA
Max. Auflösung	160 × 120 (die Auflösung des Ausgangsbildes beträgt 320 × 240)
Pixel Abstand	17 µm
Wellenlänge	8 µm bis 14 µm
NETD	Weniger als 40 mK (25°C), F# = 1.1
Linse (Brennweite)	3.1 mm
IFOV	5.48 mrad
Sichtfeld (FOV)	50° × 37.2° (H × V)
Min. Fokusdistanz	0.2 m
Blende	F1.1
Optisches Modul	
Max. Bildauflösung	2688 × 1520
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Verschlusszeit	1s bis 1/100,000s
Linse (Brennweite)	4 mm
Sichtfeld (FOV)	84° × 44.8°(H × V)
WDR	120 dB
Tag & Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto Switch
Bild-Funktionen	
Bi-Spektrum Bildüberlagerung	Fusionsbild: Überlagerung des optischen Bildes auf das Thermalbild
Bild im Bild	Kombiniert Details von Wärme- und optischen Bild PIP, Bildüberlagerung-Wärmebild auf optisches Bild
Smart-Funktionen	
Temperaturmessung	3 Temperaturmessung- Regeltypen, 21 Regeln (10, 10 Bereiche, und 1 Linie).
Temperaturbereich	30 °C bis +45 °C
Genauigkeit der Temperaturmessung	± 0.5 °C
Infrarot	
IR Reichweite	Bis zu 15 m
IR Intensität und Winkel	Automatisch angepasst
Netzwerk	
Main Stream	Optisch: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) Optisch: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) Wärmebild: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240
Sub-Stream	Optisch: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) Optisch: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) Wärmebild: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240

Videokomprimierung	H.265/H.264/MJPEG
Audiokomprimierung	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Simultane Live-Wiedergabe	Bis zu 20
User/Host Ebene	Bis zu 32 User, 3 Ebenen: Administrator, Operator, User
Sicherheitsoptionen	Benutzerauthentifizierung (ID und PW), MAC-Adresse, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Zugriffssteuerung, IP-Adressfilter
Integration	
Alarমেingang	1-ch Eingang (0-5 VDC)
Alarmausgang	1-ch Relaisausgang, Alarmantwortaktionen konfigurierbar
Alarmaktion	SD-Aufzeichnung / Relaisausgang / Smart Capture / FTP-Upload / Email-Bindung / Audioalarm/Weißlichtalarm
Audioeingang	1, 3.5mm Mic in/Line in Schnittstelle. Line Eingang: 2,-2.4V[p-p], Ausgang Impedanz:1KΩ±10%
Audioausgang	Linear Level; Impedanz: 600 Ω
Werkseinstellungen	1 Reset-Taste
Netzwerkschnittstelle	1, RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Schnittstelle. 1, RS-485 Schnittstelle
SD-Speicherkarte	Eingebauter Micro SD-Kartenslot, unterstützen Micro SD / SDHC / SDXC-Karte (bis zu 256G), Unterstützung manuell / Alarmaufzeichnung
Integrationschnittstelle	Offene API, Unterstützung ISAPI, HIKVISION SDK und Drittanbieter-Management-Plattform
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Webbrowser	IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac)
Allgemeines	
Menüsprache	32 Sprachen Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien)
Spannung	12 VDC ± 20%, zweiadrige Klemme PoE (802.3af, class 3)
Leistungsverbrauch	12 VDC ± 20%: 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, class 3): 42.5 V bis 57 V, 0.14 A bis 0.22 A, max. 6.5 W
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit	10 °C to 35 °C (nur in Innenräumen und in windstillen Umgebungen) 95% oder weniger
Schutzklasse	IP66 Standard TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, transienter Spannungsschutz
Abmessungen	138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm (5.45 " × 5.45" × 4.85 ")
Gewicht	940 g (2.07 lb)

Verfügbaren Modelle

DS-2TD1217B-3/PA

Abmessungen

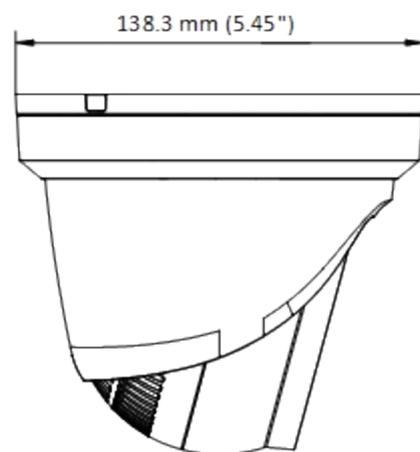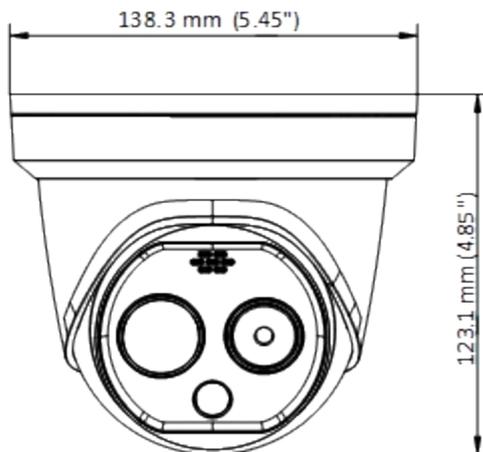

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com