

# HADAN

## Pendelleuchte, 3-flammig




**189,99 € \***

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

**Artikel-Nr.:** 85573/15  
**EAN:** 4004353360831

**Höhe:** 1200 mm  
**Breite:** 660 mm  
**Länge:** 160 mm  
**Gewicht:** 2,167 kg

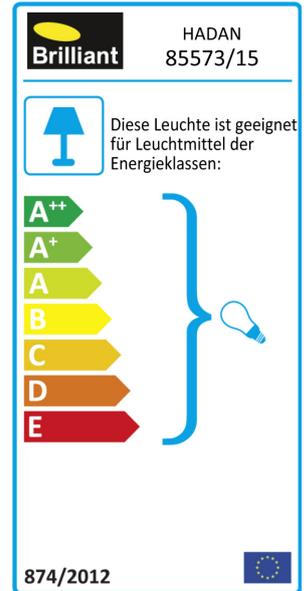

### Beschreibung

Pendelleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen erschaffen sie eine zielgerichtete Ausleuchtung. Die Leuchte Hadan findet sicher auch einen Platz in Ihrem Zuhause.

Für Tropfenlampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das erforderliche Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

### Produktdetails

- in der Höhe einstellbar / Kabel kürzbar
- für LED-Leuchtmittel geeignet
- dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung eines geeigneten Leuchtmittels



### Leuchtmitteldaten

**Lampentyp:** D45  
**Socket:** E14  
**Anzahl Flammen:** 3  
**Leistung je Flamme:** max. 40W  
**Leistung gesamt:** max. 120W  
**Energieeffizienzklasse:** A++ - E  
**Leuchtmittel inklusive:** Nein  
**Leuchtmittel austauschbar:** Ja



### Technische Daten

**IP Schutzart:** IP20  
**Schutzklasse:** I  
**Spannung:** 230V  
**Dimmbar:** Ja, über externen (Wand-)Dimmer dimmbar wenn ein geeignetes Leuchtmittel verwendet wird



### Farbe & Material

**Farbe:** chrom/weiß-transparent  
**Material:** Metall/Glas