

JAMIL

LED Wand- und Deckenleuchte 48cm



109,00 € *

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Artikel-Nr.: G97010/75

EAN: 4004353355646


Höhe: 77 mm

Breite: 480 mm

Länge: 480 mm

ø: 480 mm

Gewicht: 1,488 kg

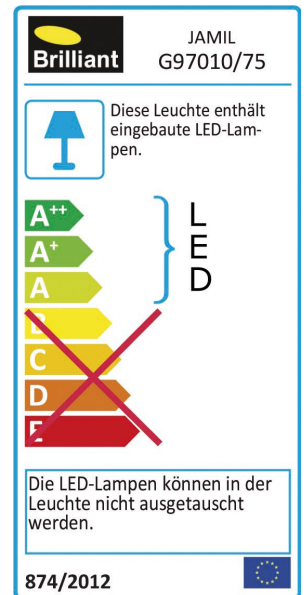

Beschreibung

Die vielseitig einsetzbare Wand- und Deckenleuchte kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Verwendung finden. Sie besticht durch ihr schnörkelloses Design. Ob in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen oder gar im Wohnzimmer - Jamil passt überall hin ohne Fehl am Platze zu wirken. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich.

LED-Technik macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Mit 6000 Lumen ist die 1-flammige Wand- und Deckenleuchte besonders hell und damit geeignet um ganze Räume ohne weitere Lichtquellen allein zu beleuchten. Mit der **Fernbedienung** lassen sich verschiedene Einstellungen treffen. Neben weiteren Lichtmodi kann mit der Fernbedienung auch die Helligkeit gedimmt werden. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zum Betrieb der Fernbedienung enthalten. Mittels der **CCT-Technologie** kann die Farbtemperatur von warmweiß (3000K) bis tageslichtweiß (6000K) individuell je nach gewünschtem Ambiente gewählt werden. CCT definiert die Farbtemperatur einer weißen LED und wird in Kelvin angegeben. Die **Nachtlichtfunktion** dient als Orientierungshilfe bei Dunkelheit, ohne dass sich die Augen an helles Licht gewöhnen müssen. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.

Produktdetails

- stufenlos dimmbar
- steuerbar über Fernbedienung
- Lichtfarbe "Weißton" von warmweiß (3000K) bis tageslichtweiß (6000K) einstellbar
- mit Nachtlichtfunktion
- energiesparend und langlebig durch den Einsatz von LED-Technik



Leuchtmitteldaten

Lampentyp: LED
Sockel: LED integriert (fest verbaut)
Anzahl Flammen: 1
Leistung: 60W
Lichtstrom: 4800 Lumen
Lichtfarbe: CCT (Correlated Color Temperature)
Lichttemperatur: 3000-6000 Kelvin
Energieeffizienzklasse: A
Energie / 1000 Std.: 66 kWh
Leuchtmittel inklusive: Ja
Leuchtmittel austauschbar: Nein



Technische Daten

IP Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Spannung: 230V
Dimmbar: Ja, über Fernbedienung (enthalten)
Schalter / Dimmer: Fernbedienung



Farbe & Material

Farbe: weiß/silber
Material: Kunststoff/Metall