

Datenblatt

Universalstecker NG mit zwangsgeführter Zugentlastung 7,5A

Art. Nr. 67774001

24.03.2020

Spannungsbereich:	12 - 24 Volt DC
Strombelastung:	max. 7,5 Ampere
Anschlüsse:	Schraubanschlüsse
Anzugmoment der Anschlusschrauben:	25 – 35 cNm
Kabel:	max. 2,5 mm ² , max. 7mm Gesamt Ø
Temperaturbereich:	-25° C bis +85° C
Steckzyklen:	bis 5000



Material:

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	Max. 135 °C
Anschlussfeder: Oberfläche:	Cu Fe2 P blank gebeizt
Kontaktfeder: Oberfläche:	Cu Zn 37 F45 gal. Ni 5
Steckerstift: Oberfläche:	Cu Zn 40 Pb 2 gal. Ni 5

**Universalstecker NG
 mit zwangsgeführter Zugentlastung 7,5A**

Art. Nr. 67774001

24.03.2020

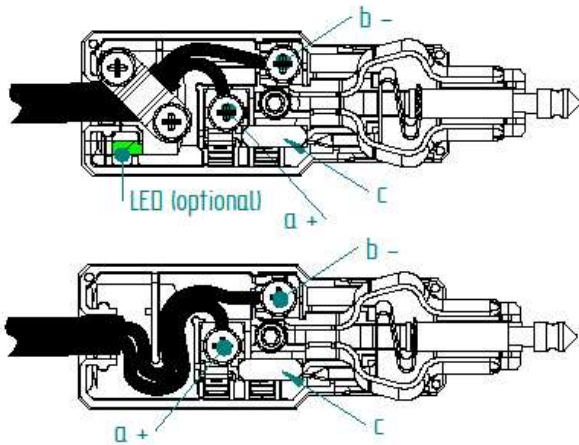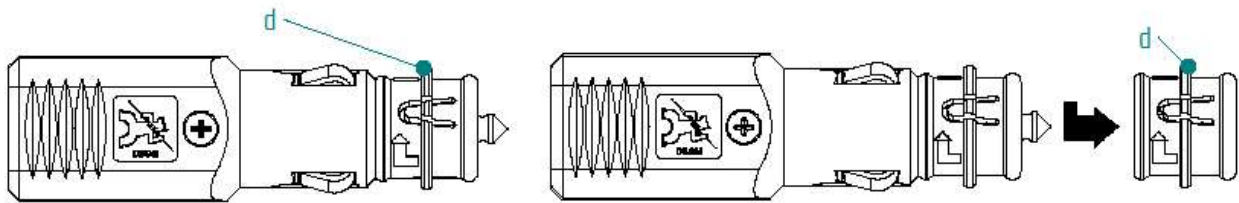

I	Pmax [W]	
	@ 12V	@ 24V
7,5 A	90	180