

MAG

Universale Akku-Untersuchungsleuchte und Taschenlampe in einem



ORIGINAL
SCANGRIP





SINCE 1906

Die nächste Generation des populären Verkaufsschlagers, der MAG-Leuchte, mit integrierter Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem neuen modernen Design. Mit der modernsten Hochleistungs-LED-Technologie bietet die neue MAG-Arbeitsleuchte mehr als die doppelte Lichtausbeute gegenüber der ersten Generation von MAG-Leuchten.

Die MAG-Leuchte wurde mit drei eingebauten Magneten und zwei einziehbaren Haken für den allseitigen Einsatz in der Werkstatt konzipiert. Die Magneten und Haken sichern ein vollständig flexibles Anbringen der Leuchte. Das moderne Design bietet einen ergonomischen und benutzerfreundlichen Griff und der flexible Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar.

Mit einem verbesserten Preis-Leistungs-Verhältnis, hervorragender Lichtausbeute sowohl von Spotlicht wie Hauptlicht, sowie USB-Aufladung, bietet die MAG-Leuchte für jede Arbeitsaufgabe viel Qualität für Ihr Geld.

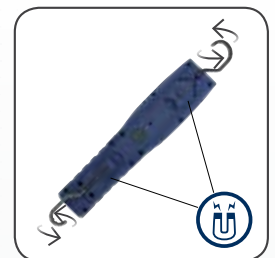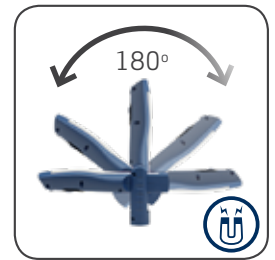

MAG

Art. no. 03.5400

DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK

TECHNISCHE DATEN

10 xSMD LEDs / Spot: Hochleistungs LED
250-500 Lux @0.5m / Spot: 850 Lux @0.5m
150-300 Lm / Spot: 80 Lm
Max. 5 Std. Leuchtdauer / Spot: 5.5 Std.
4 Std. Ladedauer
3.7V / 2200 mAh Li-ion-Akku
IP20
Gewicht: 252 g

EU DESIGN PATENT No. 2954123