

# MAG PRO

## Universale Akku-LED-Arbeitsleuchte





Die Leuchten im MAG-Sortiment sind die meistverkauften Arbeitsleuchten Europas. Durch Ausnutzung modernster hochleistungs-LED-Technologie bietet die neue MAG PRO bedeutend höhere Licht- und Akkuleistung sowie noch mehr Funktionalität.

MAG PRO ersetzt MAG 3 (03.5401) und wird mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet. Im Vergleich zu dem Vorgänger MAG 3 wurde der Lichtstrom verdoppelt und die IP-Schutzart wurde auf 54 erhöht. Neues Design mit Batterieanzeige vorne.

Die MAG PRO-Leuchte wurde mit drei eingebauten Magneten und zwei einziehbaren Haken für den allseitigen Einsatz in der Werkstatt konzipiert. Die Magneten und Haken sichern ein vollständigflexibles Anbringen der Leuchte. Das moderne Design der MAG PRO bietet einen ergonomischen und benutzerfreundlichen Griff und der flexible Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar.

Das MAG-Sortiment umfasst leistungsfähige Universal-arbeitsleuchten mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten - unentbehrlich für den Handwerker!

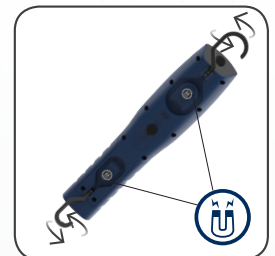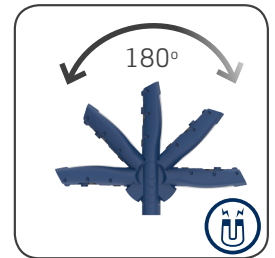

## MAG PRO

Art. no. 03.5690

DESIGNED BY  
SCANGRIP  
IN DENMARK

### TECHNISCHE DATEN

COB LED / Spotlicht: Hochleistungs-LED  
60-600 Lm / Spot: 150 Lm  
90-900 Lux @0,5m / Spot: 2000 Lux @0,5m  
Bis 15 Std. Betriebsdauer  
4 Std. Ladedauer  
3,7V / 2600 mAh Li-ion-Akku  
IP54  
Gewicht: 326 g

EU DESIGN PATENT No. 2954123