

UV-FORM

Die Leistungsstärkste UV-Lampe auf dem Markt

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

UV-FORM ist eine neue Akku-LED-Arbeitslampe mit kräftigem, oberem 1,5 W UV-Spotlicht. Die UV-Form ist auch mit dem neuen COB LED-Streifen für eine einmalige kräftige und völlig gleichmäßige Ausleuchtung versehen. Kurz gesagt bekommen Sie eine unentbehrliche Universalarbeitslampe und UV-Untersuchungslampe in einer und brauchen außerdem keine Speziallampen für UV-Detektion.

Das ultraviolette Licht wird für Lecksuche an Klimaanlage mittels Spurenelementen eingesetzt. Oder für Lecksuche an großen, komplexen Kühl-/Gefrieranlagen, Prozesskühlssystemen, Wärmepumpen usw.


Der flexible Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar und die Lampe wird mit einem starken eingebauten Magnet und einem drehbaren robusten Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel geliefert.

DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK

EU DESIGN PATENT No. 2373282

TECHNISCHE DATEN

COB LED / High power UV-Spotlicht
395 nm für UV-Lecksuche optimiert
200/400 Lux@0.5 m (Step 1/2)
125/250 Lumen
UV 1,8W
5 Std./2.5 Std. Leuchtdauer Spot: 3 Std.
3 Std. Ladedauer
3,7 V/1600mAh Li-ion
IP20 Schutzklasse

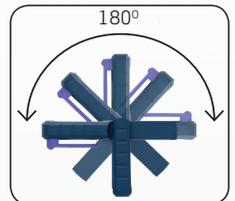

UV-FORM

Art. no. 03.5408

