

LINE LIGHT R

Inspektionslampe mit oberem Spotlicht

LINE LIGHT R ist eine äußerst leistungsfähige Inspektionslampe und Taschenlampe in Einer.

Die robuste LINE LIGHT R widersteht den starken Stößen und Schlägen des täglichen Gebrauchs in der Werkstatt.



Die schlanke Ausführung mit einem Durchmesser von nur Ø25 mm ermöglicht die Ausleuchtung auch schwer zugänglicher, beengter Bereiche.

Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT R das Licht in einem Ausleuchtungswinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar.

LINE LIGHT R wird in Dänemark hergestellt.

Neue verbesserte Version ab Februar 2017:

- Verbesserte Lichtausbeute um mehr als 170 % erhöht
- Akkubetrieb bis zu 4 Std. Betriebsdauer
- Kräftige Inspektionsleuchte und Taschenlampe in Einer
- Robust und wasserdicht, IP65
- Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer
- Neuer, magnetischer, elektronischer Schalter
- Ultra schlankes Design (Ø25 mm) ermöglicht Inspektion von schwerst zugänglichen Stellen
- Flexible Positionierung mit justierbarem Haken mit Magneten
- Flexible Aufhängung mit Schwanenhals als Zubehör erhältlich

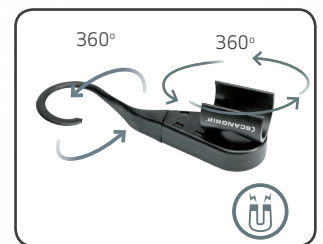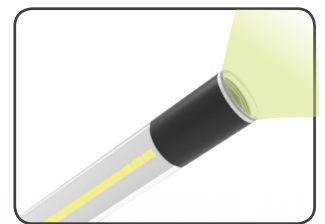

TECHNISCHE DATEN

16 SMD-LEDs / 1 X CREE XP-G2 oben
 400/150 Lumen
 900/1500 Lux@0,5 m
 75°/50° Ausleuchtungswinkel
 1,5 Std./4 Std. Betriebsdauer
 6 Std. Ladedauer
 1 m Kabel
 3,7V/2600 mAh Li-Ion-Akku
 Ø25x357mm
 IK07
 IP65

EU DESIGN
 PATENT

LINE LIGHT R
 Art no. 03.5244

EAN: 5708997352441