




DJI.com
Folge uns @DJIglobal

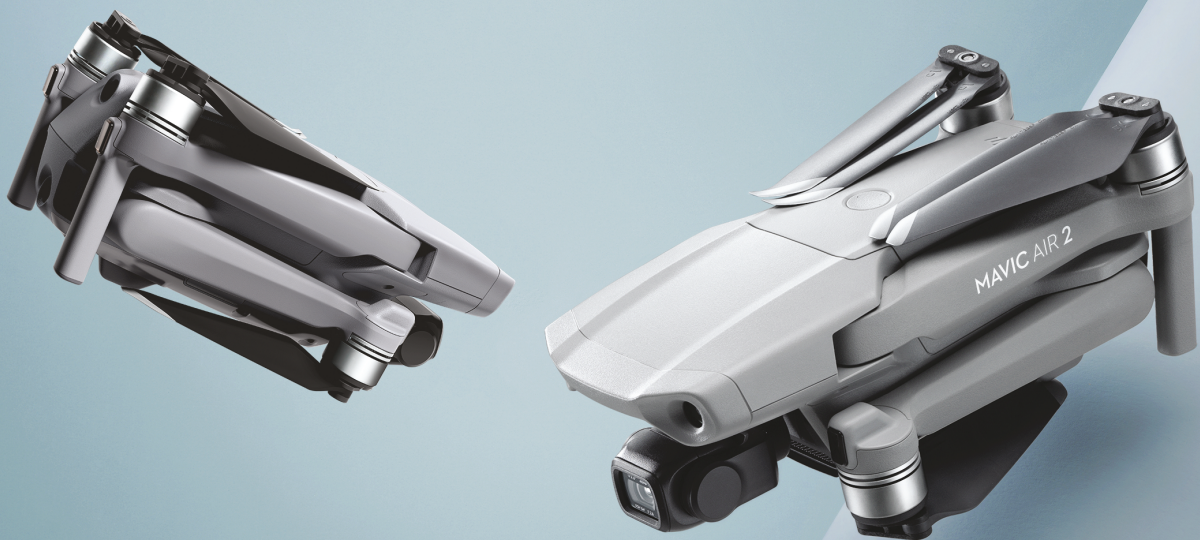

MAVIC AIR 2

Steigere deine Fähigkeiten



48 Megapixel Fotos
4K / 60 fps Videos



Max. 10 km
Reichweite



Max. 34 Minuten
Flugzeit



HDR



FocusTrack



8K Hyperlapse
(Raumraffer)

Kamera

- Foto: 48 MP | SmartPhoto
- Video: 4K / 60 fps | 120 MBit/s | 1080p 8x Zeitlupe (240 fps)
- HDR: Foto | Video | Panorama
- Hardware: 1/2"-CMOS-Sensor | HEVC (H.265) | Blende: f/2,8

Flug & Sicherheitsfunktionen

- Flug: Bis zu 34 Min. Flugzeit | Bis zu 68 km/h schnell
- OcuSync 2.0 Übertragungssystem mit Full HD ^[1] | Robustes Signal mit 2,4 und 5,8 GHz
- APAS 3.0 Hindernisvermeidung
- Hinderniserkennung: Vorne | Hinten | Unten
- Zusatzbeleuchtung

Intelligente Funktionen

- FocusTrack: ActiveTrack 3.0 | Spotlight 2.0 | Point of Interest (POI) 3.0
- QuickShots: Dronie | Kreisen | Helix | Rocket | Boomerang | Asteroid
- Hyperlapse (Raumraffer): Frei | Kreisen | Kursverriegelung | Wegpunkt

Fernsteuerung & App

- DJI Fly App: Einfache Story-Bearbeitungsvorlagen | Optimierte elektronische Bildstabilisierung | Benutzerfreundliches Teilen
- Fernsteuerung: Verbessertes Akku mit bis zu 240 Min. Laufzeit | Ergonomisches Design

1. Ohne Hindernisse und Interferenzen, FCC konform. Die maximale Flugreichweitenangabe gilt als Referenzwert für Signalstärke und Robustheit. Sofern nicht anderweitig erlaubt, sollte eine Drohne stets auf Sichtkontakt geflogen werden.