


KERN UIB 1.5T-4

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis

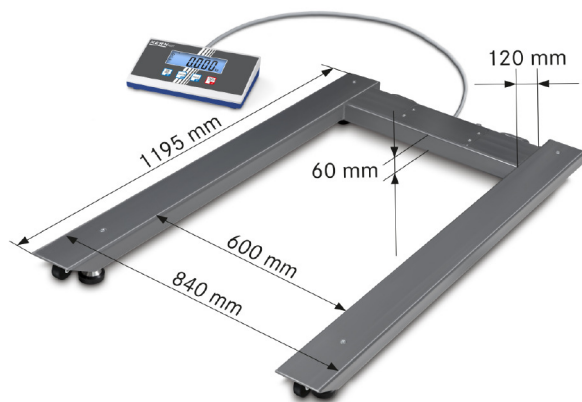

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2,500 kg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ⁴ s	

Empfohlenes Justiergewicht:	1500 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 kg
Reproduzierbarkeit:	500 g
Tarierbereich:	-1,500 t
Wägebereich [Max]:	1,500 t
Wägeeinheiten:	kg g lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	10 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US EURO UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Palettenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1270 x 900 x 260 mm
Bruttogewicht:	87 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	51 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	260 x 115 x 70 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1195 x 840 x 110 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Libelle:	ja
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1195 x 840 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

