

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Starterkit, Installationsklemmen-Starterset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 108 PTI-Installationsklemmen, Querschnitt 0,14 mm² bis 16 mm², 19 Abschlussdeckel, 5 Auflageböcke, 20 Steckbrücken, 1 Schraubendreher, Markierung und Zubehör, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1185519
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE2251
GTIN	4063151226312
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5.381 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5.212 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

Set besteht aus

PTI 2,5-PE/L/NT - Installations-Schutzleiterklemme

3213946

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213946>

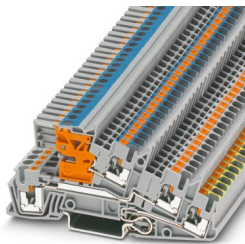


Installations-Schutzleiterklemme, **Montagehinweis:**

Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

PTI 2,5-L/L - Installationsetagenklemme

3213953

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213953>

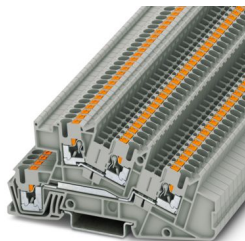

Installationsetagenklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

PTI 2,5-PE/L/N - Installations-Schutzleiterklemme

3213950

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213950>

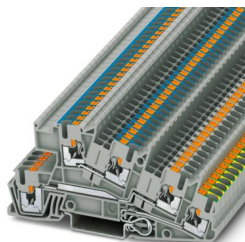

Installations-Schutzleiterklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

FBS 10-5 - Steckbrücke

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030213>



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Länge: 23 mm, Farbe: rot

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

FBS 2-5 - Steckbrücke

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030161>



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Länge: 23 mm, Farbe: rot

D-PTI/3 - Abschlussdeckel

3213975

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213975>



Abschlussdeckel, Tiefe: 48,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 101 mm, Farbe: grau

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

AB-PTI/3 - Auflagebock

3213974

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213974>

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 46 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 103 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

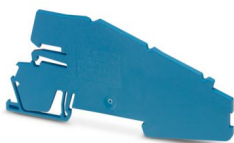

ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Zackband

0800271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800271>

Zackband, Matte, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 120, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 4,5 mm



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

ZBF 5 CUS - Zackband flach

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825025>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 5,15 mm, Textfeldbreite: 5,15 mm

PTI 4-PE/L/NT - Installations-Schutzleiterklemme

3214047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214047>



Installations-Schutzleiterklemme, **Montagehinweis:**

Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.

Die jeweils passenden Auflageböcke finden Sie unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products), Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 28 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

PTI 4-L/L - Installationsetagenklemme

3214052

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214052>



Installationsetagenklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 28 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

D-PTI 4/3 - Abschlussdeckel

3214054

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214054>



Abschlussdeckel, Tiefe: 48,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 114 mm, Farbe: grau

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

PTI 16/S - Installationsklemme

3214029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214029>



Installationsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 76 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

PTI 16/S BU - Installationsklemme

3214023

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214023>



Installationsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 76 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

PTI 16/S-PE - Installations-Schutzleiterklemme

3214024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214024>

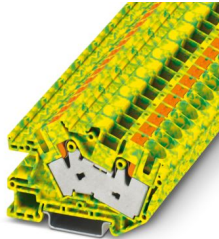

Installations-Schutzleiterklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 76 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

D-PTI 16/S - Abschlussdeckel

3214027

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214027>



Abschlussdeckel, Tiefe: 43,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 77,7 mm, Farbe: grau

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1053412>




Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 10,15 mm

PTI 16-NLS-FI BU - Installationsklemme

1030131

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1030131>

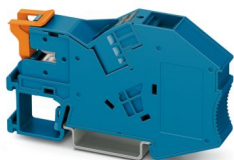

Installationsklemme, mit Endhalterfunktion, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 70 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>




AB-PTI 16-NLS BU - Auflagebock

1030138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1030138>

Auflagebock, Tiefe: 46,8 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 81,9 mm, Farbe: blau

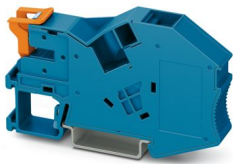

AP-NLS N - Abdeckprofil

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013634>



Abdeckprofil, Höhe: 300 mm, Farbe: transparent

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0402174>



N-Sammelschiene, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Farbe: silberfarben

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

ST-BW - Betätigungswerkzeug

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207608>

Betätigungswerkzeug, für alle 2,5 mm² - 4,0 mm² Zugfedern



B-STIFT - Bezeichnungsstift

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051993>

Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Durchgangsklemme
------------	------------------

Maße

Breite	445 mm
Höhe	358 mm
Tiefe	118 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
-------	--------------------

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>



EAC

Zulassungs-ID: EACKZ 08593

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starterkit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185519>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de