



SINGER®

ProduktPass


SINGER® Simple 3223Y

Freiarm-Nutzstich-Nähmaschine mit
23 Nähprogrammen, inklusive Knopfloch.



Die neue SINGER® Simple 3223Y mit ihren 23 praktischen Nähprogrammen, variabler Stichlänge, übersichtliche Stichanwahl und ein automatisches Knopfloch in 4 einfachen Schritten ist die ideale Nähmaschine sowohl für Näheinsteiger als auch für Hobbynäher!

23 Nähprogramme, inklusive Knopfloch und Dekorationsstichen

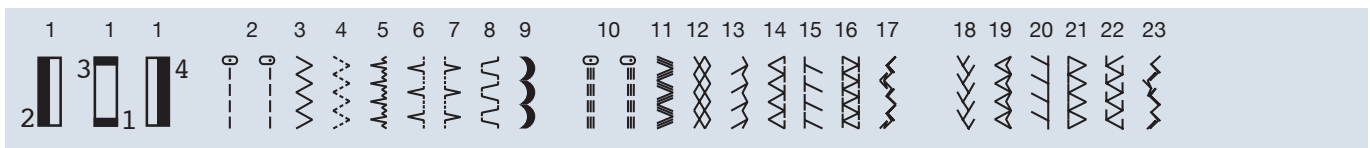

Stich-Nr.	Nutzstiche	Beschreibung
1	Knopfloch in 4 Schritten	Wird mechanisch durch Einstellen des Wählrades in 4 Schritten genäht, ideal für Blusen und Bettwäsche
2	Geradstich, Nadelposition Mitte	Für Geradstich- und Stepparbeiten bis 4 mm Stichlänge
2	Geradstich, Nadelposition rechts	Geradstich mit Nadelposition rechts
3	Zickzackstich	Für Versäuberungs- und Applizierarbeiten, auch für Ziernähte geeignet
4	Mehrfacher Zickzackstich	Zum Aufsteppen von Gummibändern, Stopfen und Flickern einsetzen
5	Elastischer Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitiger Kantenversäuberung, ideal für leicht elastische Materialien mittlerer Stärke, Wollstoffe, Gabardine, etc.
6	Einfacher Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung unelastischer Stoffe mittlerer Stärke
Stich-Nr.	Stretchstiche	Beschreibung
10	Stretch 3-fach Geradstich - Nadelposition Mitte	Zum Nähen dehnbarer Stoffe oder Nähte mit hoher Beanspruchung
10	Stretch 3-fach Geradstich - Nadelposition rechts	Zum Nähen dehnbarer Stoffe oder Nähte mit hoher Beanspruchung, mit Nadelposition rechts
11	Stretch 3-fach Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Umnähen von Säumen bei elastischen Materialien
12	Wabenstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Umnähen von Säumen bei elastischen Materialien
13	Pulloverstich offen	Als Absteppstich geeignet, auch als Schließ- und Versäuberungsnaht für gestrickte Ware
16	Geschlossener Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, auch stärker fransender Materialien

SINGER® Simple 3223Y

19	Pulloverstich geschlossen	Als Schließ- und Versäuberungsnaht für gestrickte Ware
21	Overlockstich	Als Schließ- und Versäuberungsnaht für gewirkte, elastische Materialien
Stich-Nr.	Dekostiche	Beschreibung
7	Muschelkantenstich	Für dekorative Saumabschlüsse an feinen Materialien
8	Griechenstich	Traditionelles Stichmuster für Kantenverzierungen
9	Halbmondstich	Satinstich, für dekorative Effekte auf Textilien, Accessoires u.v.m.
14	Kanten-Einfassstich	Für dekorative Kantenarbeiten, auch als Schließ- und Versäuberungsnaht an gewirkter Ware
15	Geneigter Kantenstich	Zum Verzieren glatter Stoffe, z.B. an Tischwäsche, Accessoires u.v.m.
17	Zierstich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte
18	Fagottstich	Zum Absteppen von Miederwaren, Badewäsche und anderen dehnbaren Materialien
20	Kantenstich	Dekorativer Kantenstich für glatte Materialien
22	Grätenstich	Die ideale, dekorative Randverzierung an glatten Materialien
23	Dekorationsstich	Zum Verzieren Ihrer Nähprojekte
Weitere Details	Beschreibung	
Tragegriff	Zum Tragen der Nähmaschine	
Freiarm	Zum Nähen von Rundgeschlossenen wie Ärmel, Hosenbeine	
Nähfußwechsel	In Sekunden durch Schnappautomatik	
2 Einstellräder	Für die Stichewahl und Einstellung der Stichlänge	
Anschiebetisch mit Zubehörbox	Für das Zubehör	
Knöpfe annähen mit dem Zickzackstich	Zum Annähen von 2-Loch- und 4-Loch-Knöpfen	
Rückwärts nähen	Per Hebeldruck	
Fadenabschneider	Am Kopfteil der Maschine	
Extra hoher Nähfußhub	Bietet viel Platz unter dem Nähfuß für voluminöse Stoffe	
Horizontaler Garnrollenhalter	Optimale Garnabwicklung beim Nähen	
Variable Stichlänge	Bis max. 4 mm	
Stichbreite	Bis max. 4,5 mm	
Zubehör	Inhalt: 1 Nadel Sortiment, 3 Spulen, Universalfuß, Reißverschlussfuß, Knopflochfuß, Knopfannähfuß, Schraubendreher, Pinsel/Nahttrenner, Kanten-/Quiltführung, Transporteurabdeckplättchen, große und kleine Garnablaufscheibe, Soft-Schutzhaube	
Maße Nähmaschine	L 370 mm / B 170 mm / H 295 mm	
Maße Karton	L 420 mm / B 230 mm / H 350 mm	
Gewicht Nähmaschine	6 kg	
Gewicht Nähmaschine plus Karton	7,07 kg	
Netzspannung	230 Volt	
Netzfrequenz	50 Hz	
Prüfzeichen	CE und TÜV / GS	
Leistung	70 W	
Bedienungsanleitung		
Abdeckhaube		
Belland Vision	Lizenznummer 16849	
EAR	DE61309878	
EAN Code	7393033096137	
Zolltarifnummer	84521019	