

Signalsäule / Konfektionierte Säulen

SignalSET Funk



Art.Nr.:	649.191.01
Serie:	KombiSIGN 72

MECHANISCHE DATEN

Materialien	Aluminium PA-GF PC PMMA
Kalottenfarbe	Grün Rot
Gehäusefarbe	Schwarz Silber Weiß
Schutzart	IP30
Kabeleinführung	Durchgangsloch
Kabeleinführung minimal	d = 12 mm
Zugentlastung	Nicht vorhanden
Befestigungsart	Sondervariante
Betriebstemperatur minimal	0°C
Betriebstemperatur maximal	+40°C
Gewicht mit Verpackung	2000 g
Produktgewicht	1550 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsstrom	1000 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	2
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

OPTISCHE DATEN


Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Grün Rot
Optisches Signalbild	TwinLight
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Signalsäule / Konfektionierte Säulen SignalSET Funk

MASSZEICHNUNG

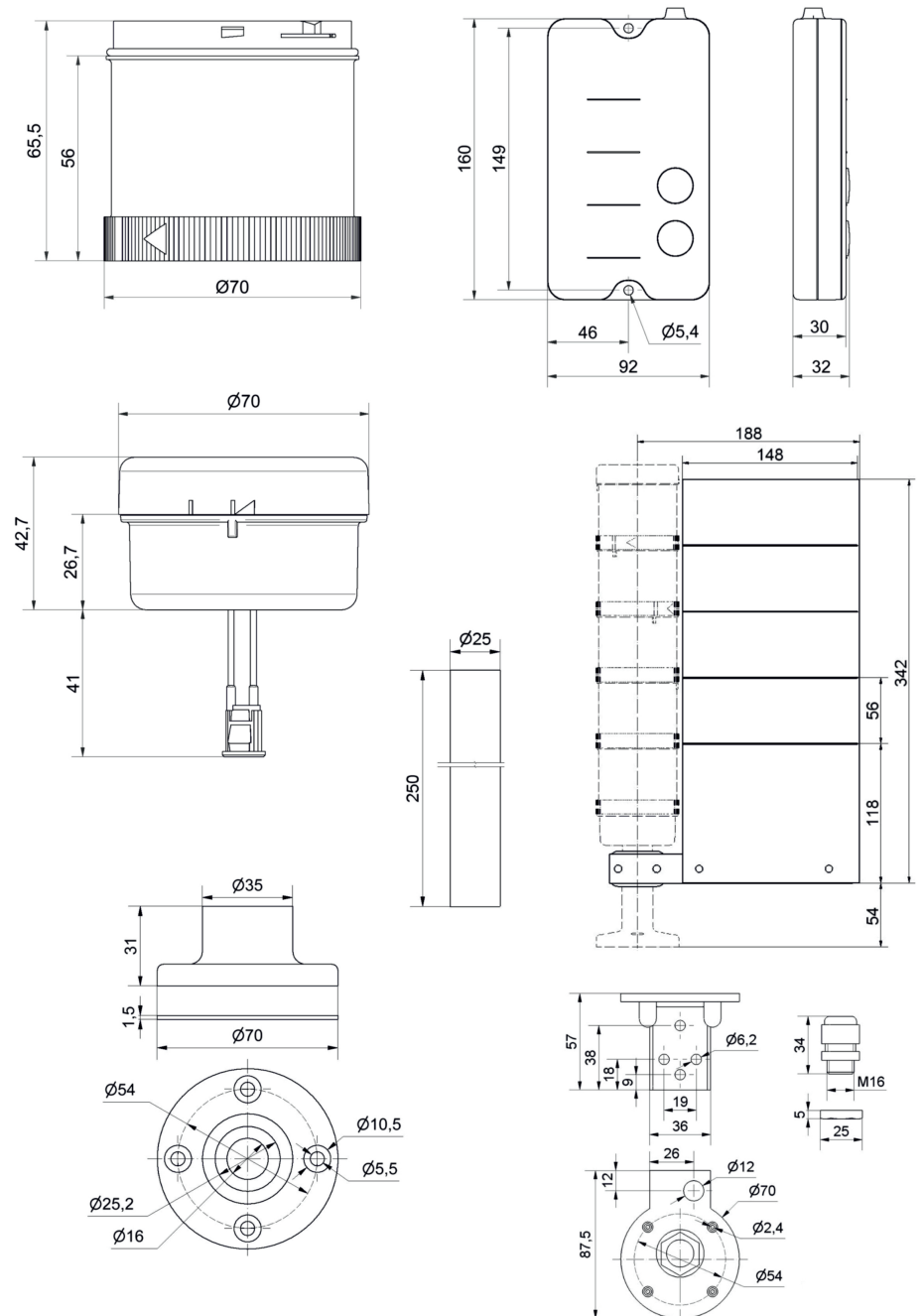

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.