

Signalsäule / Konfektionierte Säulen

SignalSET Funk USB



Art.Nr.:	649.191.02
Serie:	KombiSIGN 72

MECHANISCHE DATEN

Materialien	Aluminium PA-GF PC PMMA
Kalottenfarbe	Grün Rot
Gehäusefarbe	Schwarz Silber Weiß
Schutzart	IP30
Anschluss	USB
Kabeleinführung	Durchgangsloch
Kabeleinführung maximal	d = 14 mm
Zugentlastung	Nicht vorhanden
Befestigungsart	Sondervariante
Betriebstemperatur minimal	0°C
Betriebstemperatur maximal	+40°C
Gewicht mit Verpackung	1750 g
Produktgewicht	1300 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V 5V (USB)
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsstrom	1000 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	2
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

OPTISCHE DATEN


Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Grün Rot
Optisches Signalbild	TwinLight
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Signalsäule / Konfektionierte Säulen SignalSET Funk USB

MASSZEICHNUNG

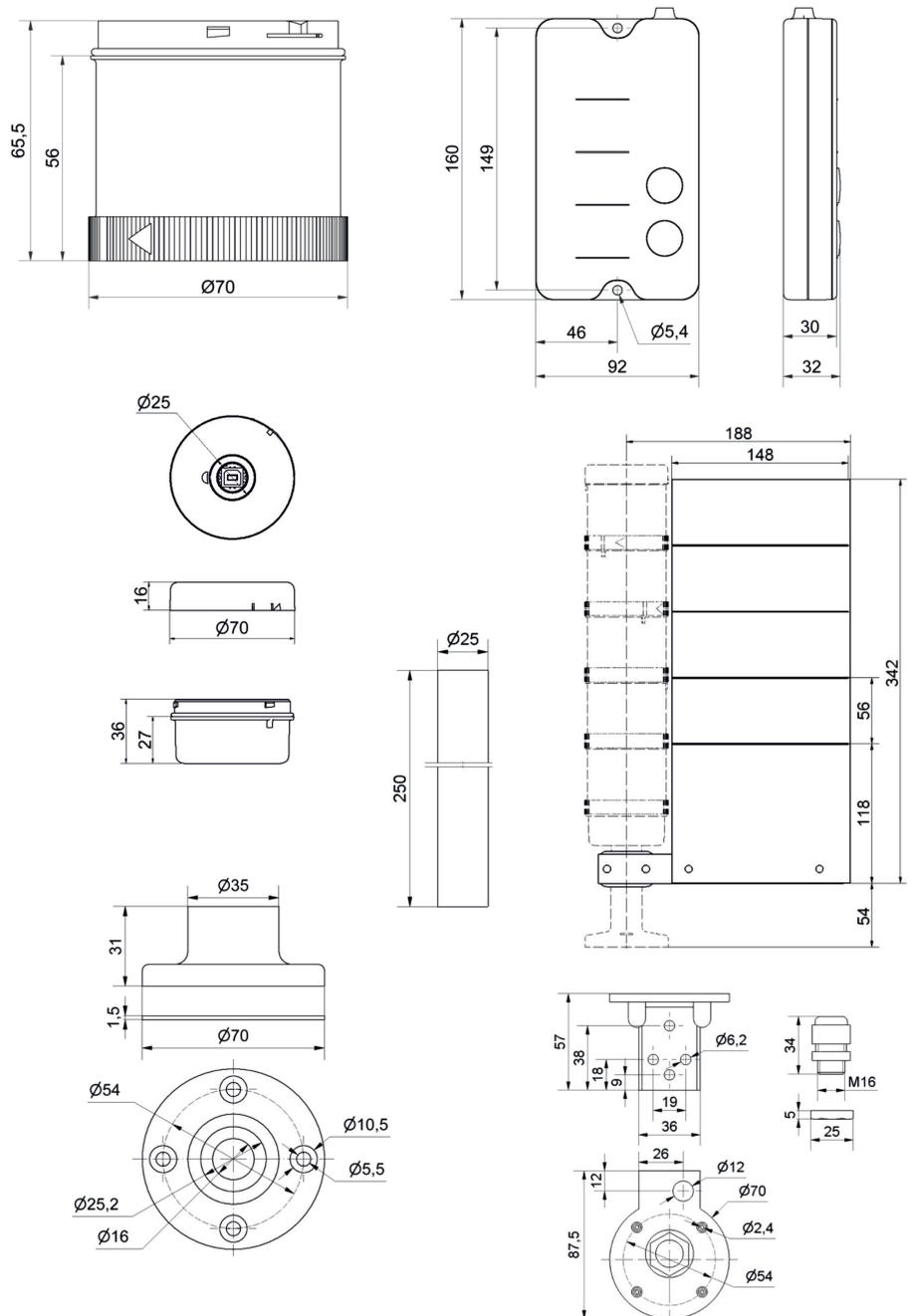

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.