

# VISTUS VD 7" MONITOR

## VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

**FARBKAMERA MIT  
120° HORIZONTAL-  
ERFASSUNG**
**16 INFRAROT-LEDS  
FÜR OPTIMIERTE  
NACHTSICHT**
**BELEUCHTUNGS-  
AUTOMATIK FÜR  
KLINGELTASTER**
**TÜRÖFFNER-  
ANSCHLUSS**

- Video-Türsprechanlage mit Türöffner-Signal und Intercom-Funktion
- Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb)
- Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit Energiesparteknik zur Stromversorgung der gesamten Anlage sowie eines vorhandenen Türöffners.
- Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation
- Das Set ist erweiterbar auf:
  - bis zu 3 Außenstationen und
  - bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

### AUSSEN-STATION

- Farb-Kamera mit Bild- und Tonübertragung
- Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal
- 16 Infrarot-LEDs für optimierte Nachtsicht
- NEU** ▶ Neue Klingeltaster-Generation:
  - verbesserter Spritzwasserschutz
  - einfaches Auswechseln der Namensschilder von außen
- Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
- Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
- Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
- Hochwertiges **ALUMINIUM-DRUCKGUSS-FRONTGEHÄUSE** mit matter Schutzlackierung in anthrazit oder silber
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Anschluss für vorhandene Türöffneranlage
  - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
  - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt


### INNEN-STATION

- 177 mm (7") Farb-TFT-Display
- Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um SPRECH- und TÜRÖFFNER-Taster
- NEU** ▶ 16 Klingeltöne:
  - verbesserter Klang
  - höhere Lautstärke (einstellbar)
- NEU** ▶ Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- Sprach-Lautstärke einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 22 mm flach
- Anschluss für Etagen Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür

- Anschluss für Funkmodul VTX-Bell zur Einbindung von Funk-Türglocken



**ALU**  
wahlweise in  
Silber oder Anthrazit

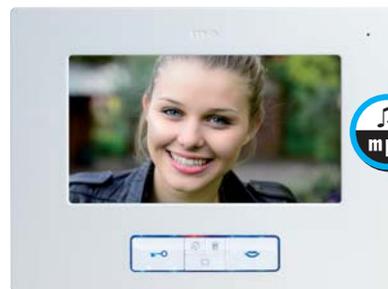

Individuelle  
Klingeltöne  
möglich  
mp3

**IP BOX** Smartphone-kompatibel  
in Verbindung mit separat erhältlicher iP-Box  
Modell VS-M1

### ZUBEHÖR

- Hutschienentrafo DT-2000
- Sicherheits-Türöffner-Modul SDO-10
- Zusatz-Innenstation VISTUS VD-603
- Zusatz-Innenstation VISTUS VD-607
- Zusatz-Außenstationen VISTUS VD-610/620
- Zusatz-Kamera XCAM PRO2
- VS-M1 IP-Modulbox

### VD-ALU 6710

### ALU

### 1-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS VD ALU-6710 S • Art-Nr: 41174	VISTUS VD ALU-6710 A • Art-Nr: 41175
LIEFERUMFANG	1x Außenstation mit Kamera, 1x Innenstation mit 7" Monitor, 1x Netzadapter	
GERÄTE (B x H x T)	Außenstation: 118 x 260 x 25 mm • Innenstation: 220 x 164 x 22 mm	
VERPACKUNG	250 x 290 x 135 mm (B x H x T) • 1,3 kg	
VE	4 Sets • 560 x 280 x 310 mm (B x H x T) • 5,9 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A • 1 Watt (Standby-Betrieb)	
ZUSATZ-INFO	Min. 4 Adern (0,75mm <sup>2</sup> ) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170807 ALU-SILBER	4250109170814 ALU-ANTHRAZIT