

HEBOFIX 45 Klettbandsockel für Aluprofile

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der HEBOFIX 45 Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel kann mit dem Klemmfuß durch eine 45°-Rechtsdrehung in der Nut von Aluprofilen parallel oder mit einer 45°-Linksrotation quer zum Profil montiert werden. Danach wird der Sockel werkzeugfrei mit unserem Klettband in variabler Länge bestückt.

VORTEILE

- // einfache, werkzeugfreie Montage in gängige Aluprofile
- // durch 45°-Drehung ist die Kabelbefestigung quer oder parallel zum Profil möglich

- // variable Länge des Klettbands, oder bereits mit Klettband bestückte Ausführung
- // einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage
- // wiederverwendbar
- // Kabelbündel können problemlos erweitert werden
- // einfaches Handling
- // reduzierte Verletzungsgefahr gegenüber abgeschnittenen Kabelbindern

TECHNISCHE DATEN

Material: Polyamid glasfaserverstärkt,
selbstverlöschend nach UL94-V0


ZUBEHÖR

- // Klettband auf Rolle

MONTAGEABLAUF HEBOFIX 45 KLETTBANDSOCKEL




HEBOFIX 45 KLETTBANDSOCKEL FÜR ITEM-PROFILE MIT 8 MM-NUT			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-I8M 4-20 10	3011-162	Klemmbereich 4-20 mm, Klettband 7,5 mm und 10 mm	10
KBS-I8M 8-35 20	3011-164	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-I8M 10-60 20	3011-166	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

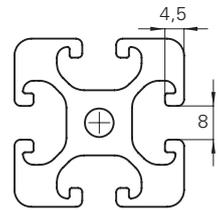


HEBOFIX 45 KLETTBANDSOCKEL FÜR ITEM-PROFILE MIT 8 MM-NUT, BESTÜCKT MIT KLETTBAND			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-I8M 4-20 10	3011-162-150	Klemmbereich 4-20 mm, Klettband 150 x 10 mm	10
KBS-I8M 8-35 20	3011-164-180	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-I8M 10-60 20	3011-166-200	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10

HEBOFIX 45 KLETTBANDSOCKEL FÜR BOSCH-PROFILE MIT 8 MM-NUT			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-B8M 4-20 10	3011-172	Klemmbereich 4-20 mm, Klettband 7,5 mm und 10 mm	10
KBS-B8M 8-35 20	3011-174	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-B8M 10-60 20	3011-176	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

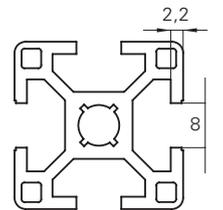

HEBOFIX 45 KLETTBANDSOCKEL FÜR BOSCH-PROFILE MIT 8 MM-NUT, BESTÜCKT MIT KLETTBAND			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-B8M 4-20 10	3011-172-150	Klemmbereich 4-20 mm, Klettband 150 x 10 mm	10
KBS-B8M 8-35 20	3011-174-180	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-B8M 10-60 20	3011-176-200	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10

HEBOFIX 45 KLETTBANDSOCKEL FÜR BOSCH-PROFILE MIT 10 MM-NUT			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-B10M 4-20 10	3011-182	Klemmbereich 4-20 mm, Klettband 7,5 mm und 10 mm	10
KBS-B10M 8-35 20	3011-184	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 20 mm	10
KBS-B10M 10-60 20	3011-186	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 20 mm	10

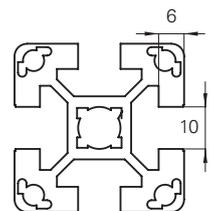

HEBOFIX 45 KLETTBANDSOCKEL FÜR BOSCH-PROFILE MIT 10 MM-NUT, BESTÜCKT MIT KLETTBAND			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
KBS-B10M 4-20 10	3011-182-150	Klemmbereich 4-20 mm, Klettband 150 x 10 mm	10
KBS-B10M 8-35 20	3011-184-180	Klemmbereich 8-35 mm, Klettband 180 x 20 mm	10
KBS-B10M 10-60 20	3011-186-200	Klemmbereich 10-60 mm, Klettband 200 x 20 mm	10