



Hilfsschalter seitlich anbaubar 2S, Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter seitlich
Ausführung des Produkts		Seitliche Hilfsschalter
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529		IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529		fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Hilfsstromkreis		
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend		2
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom		
• der Hilfskontakte		
— bei AC-12		
— bei 24 V	A	10
— bei 230 V	A	10
— bei 400 V	A	10
— bei 690 V	A	10
— maximal	A	10
— bei AC-15		
— bei 24 V	A	6
— bei 230 V	A	4
— bei 400 V	A	3
— bei DC-13		
— bei 24 V	A	2
— bei 110 V	A	0,5
— bei 220 V	A	0,25
— bei 250 V	A	0,25
• bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert	A	1
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	9,5
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	70

Anschlüsse/ Klemmen		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte - für Hilfskontakte - eindrätig - feindrätig - mit Aderendbearbeitung - bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 14)
Approbationen/ Zertifikate		
Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
allgemeine Produktzulassung		



[Bestätigungen](#)



[KC](#)





Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
 EG-Konf.	UK-Konformitätserklärung Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis spezielle Prüfbescheinigungen	 ABS BUREAU VERITAS

Marine / Schiffbau	Sonstige
 DNV LRS PRS RINA RMRS	Bestätigungen

Sonstige	Railway
 VDE	Bestätigungen Schwingen / Schocken

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) https://www.siemens.de/ic10 Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1B CAx-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2901-1B Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2901-1B Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1B&lang=de

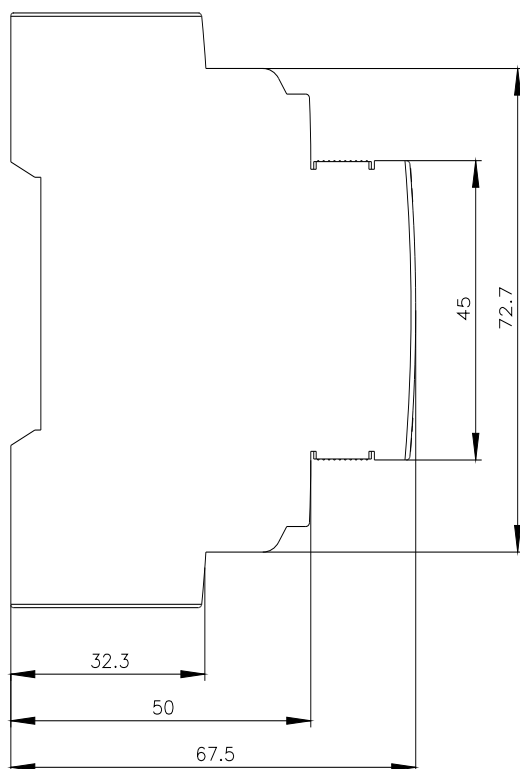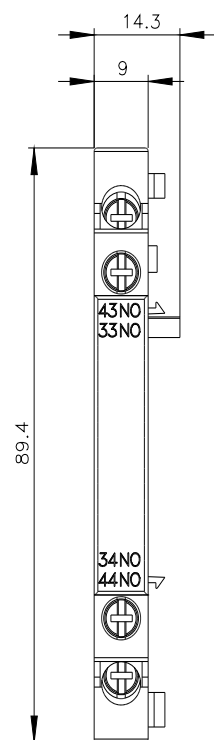

letzte Änderung:

26.06.2021 