



Abbildung ähnlich

Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme 54 mm mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung


Allgemeine technische Daten		
Produkt-Bezeichnung		Iso-Aufbaugehäuse
Ausführung des Produkts		Aufbau
Material des Gehäuses		Kunststoff
Schutzart IP des Gehäuses		IP55
Produktbestandteil transparenter Deckel		Nein
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Breite	mm	85
Höhe	mm	155
Tiefe	mm	89

Approbationen/ Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung		Prüfbescheinigungen
Bestätigungen		UK-Konformitätserklärung	 EG-Konf.
			spezielle Prüfbescheinigungen Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Marine / Schiffbau	Sonstige	
 ABS	 BUREAU VERITAS	 PRS
	 RMRS	Bestätigungen Sonstige

Sonstige	Railway
 VDE	spezielle Prüfbescheinigungen

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) https://www.siemens.de/ic10 Industry Mall (Online-Bestellsystem)

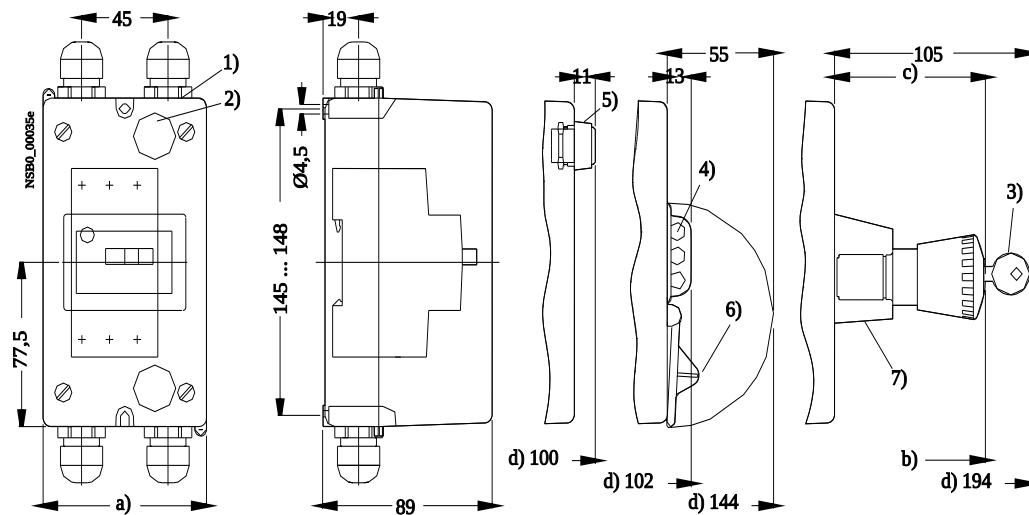

- 1) Knock-outs for M25 cable glands.
- 2) Knock-outs for rear cable entry M20.
- 3) With safety lock.
- 4) Max. shackle diameter for padlock 8 mm.
- 5) 3RV19 03-5 indicator light.
- 6) 3RV19 13-6B locking device.
- 7) 3RV19 13-7 EMERGENCY-STOP mushroom button.

- a) 3RV19 13-1CA00: 85 mm,
3RV19 13-1DA00: 105 mm.
- b) With EMERGENCY-STOP mushroom button:
- 3RV19 13-7D: 153 mm,
- 3RV19 13-7E: 173 mm.
Dimensions refer to mounting surface.
- b) With EMERGENCY-STOP mushroom button:
- 3RV19 13-7D: 64 mm,
- 3RV19 13-7E: 84 mm.
- d) Dimensions refer to mounting surface.

letzte Änderung:

23.12.2020