


Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung

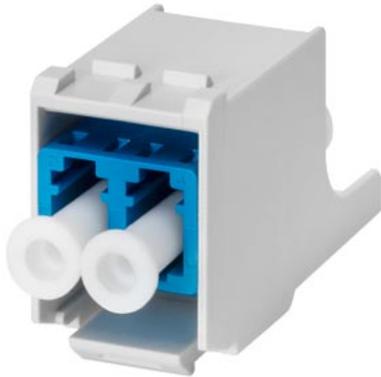

FO LC Coupler

LC Kupplung

FO LC Coupler Kunststoffgehäuse; zur Montage im 19" Module Frame 1 Packung = 5 Stück.

Eignung zur Verwendung

LC Kupplung zum Einsatz im 19" Module Frame oder im IE FC RJ45 Keystone Gehäuse

Schnittstellen

Ausführung des optischen Anschlusses / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte

LC

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses

Kunststoff

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs

180° Kabelabgang

Breite

14,7 mm

Höhe

22,4 mm

Tiefe

36 mm

Nettogewicht

23 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-20 ... +70 °C

-20 ... +70 °C

-20 ... +70 °C

relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal

95 %

Schutzart IP

IP20

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft

- siliconfrei

Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis

- RoHS-Konformität
- cULus-Zulassung

Ja

Nein

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

- zur Webseite: Industry Online Support

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

8/26/2021 