

# KURZANLEITUNG

## DA1422

### DECT vocalFON

## Blindentelefon mit Uhrenfunktion

### ÜBERBLICK




**DA1422** kann bis zu 100 persönliche Telefonkontakte, die mit Hilfe des Sprachassistenten mühelos und schnell angewählt werden können. Zusätzlich ist eine Uhrenfunktion integriert, die auf Knopfdruck sofort die aktuelle Uhrzeit ansagt.

- Telefonbuch mit 10 Registern mit je 10 Telefonnummern
- Telefonregister und-nummer mit Bezeichnung und Name
- Auswahl Register und Name in max 15 Sekunden möglich
- automatischer Hilfe- und Notruf bei Rauchalarm
- Erinnerungsfunktion als Wecker, Memo, Uhr
- Sprachassistent in allen Landessprachen

### INBETRIEBNAHME

#### Gerät laden

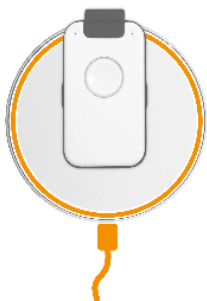

#### Schritt 1




- Stellen Sie die Ladescheibe auf eine ebene, rutschfeste Fläche
- Verbinden Sie die Ladescheibe mit dem Stromnetz über das mitgelieferte USB-Kabel und Steckernetzteil
- Legen Sie das Gerät für ca. 30 Min. auf die Ladescheibe
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt platziert ist  
Sprachassistent : „*Batterie wird geladen*“  
Diese Meldung kann bei starker Entladung verzögert sein

Hinweis: Das Gerät wird etwas warm; das ist normal

### INBETRIEBNAHME

#### Schritt 2

#### an DECT Basisstation anmelden

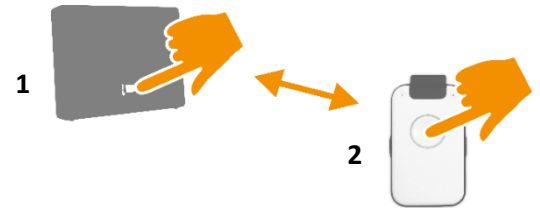


- Bringen Sie das Gerät in die Nähe der Basisstation
- Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Basisstation
- Drücken Sie die DA1422-Ruftaste. Anmeldung läuft
- Achten Sie auf die Hinweise des Sprachassistenten

Hinweis: Das Gerät meldet sich mit PIN Code „0000“ an  
Sollte der PIN Code Ihrer DECT Basisstation anders sein, müssen Sie die Anmeldung über das mitgelieferte PC Programm machen

### INBETRIEBNAHME

#### Schritt 3

#### Telefonverbindung prüfen

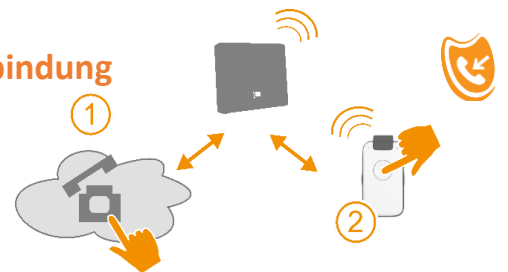

- Rufen Sie das Gerät mit Ihrem Mobiltelefon an
- Wenn das Gerät klingelt, nehmen Sie den Anruf an  
Hinweise:

Die Uhrenfunktion wird über die PC APP aktiviert.  
Alternativ wird die Uhrzeit über Fernwartung eingestellt:  
Eingehender Ruf und Eingabe der Uhrzeit über Tastatur des anrufenden Telefons in folgendem Format :

#ZEIT#hhmm#

hh = Stunde

Beispiel 9Uhr

hh = 09

mm = Minute

Beispiel 45 Minuten

mm = 45

### HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

#### DA1422 ist betriebsbereit

Sie können jetzt :

- Telefonanrufe annehmen
- Telefonnummer anrufen
- auf Knopfdruck Uhrzeit ansagen lassen

folgende Funktionen sind bereits voll funktionsfähig:

- Rauchalarm-Erkennung (Gerät auf Ladescheibe legen)

**Hinweis:** Das Gerät nicht ausschalten, da dann die Systemzeit verloren geht und neu eingegeben werden muss, z.B. über Fernwartung (zB #ZEIT#0945##)

Das Gerät sollte nicht zu lange außerhalb der Reichweite Ihrer DECT-Basisstation sein, da das Gerät nach 2 Std. abschaltet.

## PERSONALISIEREN

### Gerät konfigurieren



(Erstinbetriebnahme PC)

- Stecken Sie den beiliegenden USB-Stick in den PC
- Wählen Sie das Laufwerk „VocalFON“ aus
- Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC
- Klicken Sie auf „PC APP“ für die Treiberinstallation (siehe auch **Hinweise zu PC Programm**)
- Nach Treiberinstallation öffnen Sie „PC APP“
- Nach ein paar Sekunden erscheint „mit USB verbunden“ andernfalls stecken Sie das Gerät kurz ab und wieder an

Hinweis: Machen Sie die Eingaben in Ruhe und beachten Sie, dass die Datenübertragung auf das Gerät Zeit benötigt.

## HINWEISE zu

### PC Programm für Konfiguration installieren

Wenn das PC Programm „PC APP“ das erste Mal auf Ihrem Rechner geladen wird, müssen die USB-Treiber installiert werden. Dies geschieht automatisch, wenn Sie auf „PC APP“ klicken. Bei einer Betriebssystem-Meldung bestätigen Sie die Installation. Wenn die Treiber geladen sind, erscheint ein kleines Icon in der Taskleiste Ihres Rechners. Jetzt können Sie das Programm „PC APP“ aufrufen. Es öffnet sich das Konfigurationsprogramm für die Personalisierung. Verbinden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem PC. Dieses USB-Kabel verwenden Sie danach für die Ladescheibe !

### Hilferuf Sequenz

Wählen Sie die „Anwahlzeit“ so, dass der Angerufene den Anruf auch annehmen kann. Die Anwahlzeit sollte nicht zu lange sein, um den Anruf der nachfolgenden Nummern nicht zu verzögern. Wählen Sie eher mehr Wiederholungen, um schnell und sicher einen Kontakt zu finden.

## FUNKTIONSTEST

### Uhrzeit Ansagen lassen



- Drücken Sie die Ruftaste  
Ansage : „es war soeben 9Uhr 45“

## HINWEISE zu

### Rauchalarm

Der Rauchalarm ist sofort betriebsbereit und funktioniert mit allen marktüblichen Rauchmeldern. DA1422 werte das akustische Signal über ein spezielles Verfahren aus, das eine nahezu 100%ige Erkennungsquote hat.

Sie können prüfen, ob DA1422 Ihren Rauchmelder erkennt. Hierzu legen Sie das Gerät auf die Ladescheibe. Die Rauchalarmerkennung ist jetzt aktiviert. Danach drücken Sie den Testalarm am Rauchmelder. DA1422 muss nach ca 2 Sekunden den Rauchalarm mit dem roten LED-Ring anzeigen

Ein Rauchalarm-Notruf wird erst ausgelöst, wenn ein nachhaltiger Rauchalarm vorliegt (ca 20Sekunden)

## FUNKTIONSTEST

### Telefonanruf ausführen



- Drücken Sie eine Seitentaste, um Register zu wählen
- Drücken Sie dann die andere Taste, um Namen zu wählen
- Nach Auswahl der Nummer (Name), Ruftaste drücken
- Um den Anruf abzubrechen, drücken Sie erneut die Ruftaste

## HINWEISE zu

### Sprachassistent

Nutzen Sie alle Vorteile des Sprachassistenten. Sie können die gewünschte Landessprache wählen. Die Qualität der Umsetzung von Text in Sprache ist eine der besten weltweit.

Der Sprachassistent gibt immer Hinweise in Störfällen, z.B. wenn die Batterie nicht mehr ausreichen geladen ist oder wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.

Geben Sie aber auch die „Persönlichen Daten“ ein. Diese werden nur lokal auf Ihrem USB-Stick gespeichert. Die persönlichen Daten werden im Notfall an den angerufenen Kontakt vom Sprachassistenten durchgesagt. Machen Sie im Hinweissfeld ggfs. Angaben zum Zugang in die Wohnung (wo ist der Schlüssel?)

„Dies ist ein Rauchalarm bei <Persönliche Daten> ... der Schlüssel ist im Türtresor hinterlegt, PIN Code ist 1234“