

KURZANLEITUNG

DA1421

DECT miniFon



das Amulett Telefon mit Stiller Alarm

ÜBERBLICK




DA1421 ist ein Mini-Telefon mit Freisprechen und zusätzlich Stiller Alarm für Privatpersonen, die bei Bedrohung unbemerkt Hilfe anfordern möchten. Desweiteren überwacht das miniFon Ihren Rauchmelder und ruft eine vordefinierte Kontaktliste an

- Telefonbuch mit Namen für Familie und Freunde
- Komfort-Freisprechen und immer zur Hand
- Stiller Alarm an Kontaktliste
- automatischer Hilfe- und Notruf bei Rauchalarm
- Sprachassistent in allen Landessprachen

INBETRIEBNAHME

Schritt 1

Gerät laden

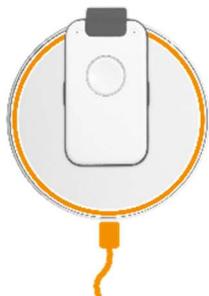


- Stellen Sie die Ladescheibe auf eine ebene, rutschfeste Fläche
- Verbinden Sie die Ladescheibe mit dem Stromnetz über das mitgelieferte USB-Kabel und Steckernetzteil
- Legen Sie das Gerät für ca. 30 min auf die Ladescheibe
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt platziert ist
Sprachassistent : „*Batterie wird geladen*“
Diese Meldung kann bei starker Entladung verzögert sein

Hinweis: Das Gerät wird etwas warm; das ist normal

INBETRIEBNAHME

Schritt 2

an DECT Basisstation anmelden

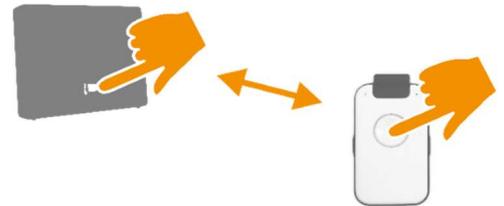


- Bringen Sie das Gerät in die Nähe der Basisstation
- Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Basisstation
- Drücken Sie die DA1421-Ruftaste. Anmeldung läuft
- Achten Sie auf Hinweise des Sprachassistenten

Hinweis: Das Gerät meldet sich mit PIN Code „0000“ an
Sollte PIN Code Ihrer DECT Basisstation anders sein, müssen Sie die Anmeldung über das mitgelieferte PC Programm machen

INBETRIEBNAHME

Schritt 3

Telefonverbindung prüfen

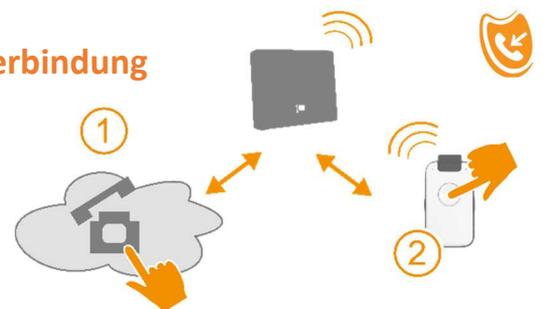

- Rufen Sie das Gerät mit Ihrem Mobiltelefon an
- Wenn das Gerät klingelt, nehmen Sie den Anruf an

Hinweis: Die anrufende Nummer wird als Familie&Freunde-Nummer 10 und als Notrufnummer für Stiller Alarm und Rauchalarm gespeichert.

Ergänzen Sie weitere Nummer und Namen über das mitgelieferte PC Programm.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

DA1421 ist betriebsbereit

Sie können jetzt :

- Telefonanrufe annehmen
- Telefonnummer anrufen (siehe Familie & Freunde)
- Stiller Alarm auslösen

folgende Funktionen sind bereits voll funktionsfähig:


- Rauchalarm-Erkennung (Gerät auf Ladescheibe legen)

Hinweis: **Personalisieren** Sie das Gerät über das mitgelieferte PC Programm

Hilferuf-Sequenzen (Stiller Alarm, Rauchalarm)
Familie & Freunde – Kontakte

PERSONALISIEREN

Gerät konfigurieren

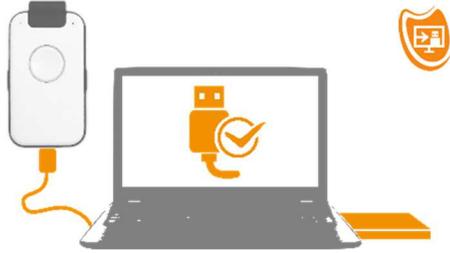

(Erstinbetriebnahme PC)

- Stecken Sie den beiliegenden USB-Stick in den PC
- Wählen Sie das Laufwerk „MINIFON“ aus
- Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC
- Klicken Sie auf „PC APP“ für die Treiberinstallation (siehe auch **Hinweise zu PC Programm**)
- Nach Treiberinstallation öffnen Sie „PC APP“
- Nach ein paar Sekunden erscheint „mit USB verbunden“ andernfalls stecken Sie das Gerät kurz ab und wieder an

Hinweis: Machen Sie die Eingaben in Ruhe und beachten Sie, dass die Datenübertragung auf das Gerät Zeit benötigt.

HINWEISE zu

PC Programm für Konfiguration installieren

Wenn das PC Programm „PC APP“ das erste Mal auf Ihrem Rechner geladen wird, müssen die USB-Treiber installiert werden. Dies geschieht automatisch, wenn Sie auf „PC APP“ klicken. Bei einer Betriebssystem-Meldung bestätigen Sie die Installation. Wenn die Treiber geladen sind, erscheint ein kleines Icon in der Taskleiste Ihres Rechners. Jetzt können Sie das Programm „PC APP“ aufrufen. Es öffnet sich das Konfigurationsprogramm für die Personalisierung. Verbinden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem PC. Dieses USB-Kabel verwenden Sie danach für die Ladescheibe !

Hilferuf Sequenz

Wählen Sie die „Anwahlzeit“ so, dass der Angerufene den Anruf auch annehmen kann. Die Anwahlzeit sollte nicht zu lange sein, um den Anruf der nachfolgenden Nummern nicht zu verzögern. Wählen Sie eher mehr Wiederholungen, um schnell und sicher einen Kontakt zu finden.

FUNKTIONSTEST

Stiller Alarm auslösen



- Drücken Sie die Ruftaste > 2 Sekunden
Die Hilferufsequenz wird abgerufen
- Drücken der Ruftaste unterbricht die Sequenz

Hinweis: Die angerufenen Nummern sollten informiert sein, dass Sie als Hilfsperson eingetragen sind.

Der Anruf sollte ausreichend lange bei der Zielperson klingeln
Passen Sie ggfs die „Anwahlzeit“ in den Hilferufsequenzen an

HINWEISE zu

Hilferufnummer und Notrufnummer

Alle Hilferufsequenzen (Stiller Alarm, Hilferuf bei Rauchalarm) haben 3 Hilferufnummern und eine Notrufnummer, die alle vollkommen frei belegt werden können.

Die 3 **Hilferufnummern** werden vom Call Manager auf „gültigen“ Kontakt bewertet. Dies ist deshalb wichtig, weil die Person ggfs nicht mehr selbst eingreifen kann – bei Stiller Alarm - und ein sicherer Hilfekontakt hergestellt werden muss. Ob ein Hilfefkontakt „gültig“ ist, entscheidet der Call Manager

Die **Notrufnummer** wird dann angewählt, wenn keine Hilferufnummer zu einem gültigen Kontakt geführt hat. Die Notrufnummer wird nicht vom Call Manager geprüft und arbeitet wie ein normaler Telefonanruf, ohne unterbrochen zu werden.

Sie können auch nur die Notrufnummer belegen, zB bei Stiller Alarm Anruf bei Sicherheitsdienst ohne eine Hilferufsequenz

FUNKTIONSTEST

Familie & Freunde anrufen



- Drücken Sie eine Seitentaste, um Nummer zu wählen
- Der Name wird aus dem Telefonbuch gelesen
- Nach Auswahl der Nummer (Name), Ruftaste drücken
- Um Anruf abzubrechen, drücken Sie erneut die Ruftaste

HINWEISE zu

Sprachassistent

Nutzen Sie alle Vorteile des Sprachassistenten. Sie können die gewünschte Landessprache wählen. Die Qualität der Umsetzung Text in Sprache ist eine der besten weltweit.

Der Sprachassistent gibt immer Hinweise in Störfällen, zB wenn die Batterie nicht mehr ausreichen geladen ist oder wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet

Geben Sie aber auch die „Persönlichen Daten“ ein. Diese werden nur lokal auf Ihrem USB-Stick gespeichert. Die persönlichen Daten werden im Notfall an den angerufenen Kontakt vom Sprachassistenten durchgesagt. Machen Sie im Hinweisfeld ggfs Angaben zu Zugang Wohnung (wo ist der Schlüssel ?)

„Dies ist ein Stiller Alarm bei <Persönliche Daten> ... der Schlüssel ist im Türtresor hinterlegt, PIN Code ist 1234“