

[ LED-Leuchte LE-xxx-SL 24 Volt ]  
 [ LED light LE-xxx-SL 24 Volt ]



**LE-150-SL, LE-300-SL, LE-450 SL und LE-600-SL**

- 4 versch. Längen mit Magnet- und Schraubbefestigung
- Feste Anschlussleitung 2 mtr., und Ein/Aus-Taster

**LE-150-SL, LE-300-SL, LE-450-SL and LE-600-SL**

- 4 different lengths with magnetic and screw fixing
- Fixed connection cable 2 mtr., with switch on/off

**TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA**

Bezeichnung Type	LE-150-SL	LE-300-SL	LE-450-SL	LE-600-SL
Artikelnummer Part number	<b>72 15E 55SL</b>	<b>72 30E 55SL</b>	<b>72 45E 55SL</b>	<b>72 60E 55SL</b>
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Leistungsaufnahme Power input	3 W	7 W	13 W	14 W
Stromaufnahme Amperage	125 mA	295 mA	530 mA	590 mA
Lichtleistung Luminosity	315 lm	535 lm	1600 lm	1135 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	260 lx@0,5m 90 lx@1m	800 lx@0,5m 280 lx@1m	1800 lx@0,5m 660 lx@1m	1300 lx@0,5m 500 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	6.000 K	6.000 K	6.000 K	6.000 K
Schutzart Degree of protection	IP54	IP54	IP54	IP54
Schutzklasse Protection type	III	III	III	III
Lebensdauer [Std. bei 20 °C] Service life [h at 20 °C]	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Gehäusematerial Housing material	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic
Gewicht Weight	150 gr.	236 gr.	332 gr.	380 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit [% rF] Max. humidity [% rH]	90 %	90 %	90 %	90 %
Einsatztemperatur [ °C] Operating temperature [°C]	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Zulassungen Approval	CE	CE	CE	CE


## EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Magnet oder Schraubbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer

## FEATURES


- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Magnet or screw fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS

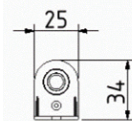

Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-150-SL		185	170
LE-300-SL		365	350
LE-450-SL		480	465
LE-600-SL		650	635

Alle Maße in mm All dimensions in mm

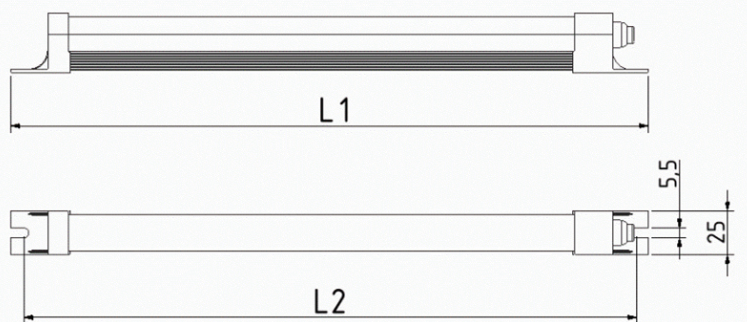

## LIEFERUMFANG


- LED-Leuchte
- 2 Magnetfolien
- Befestigungsschrauben

## DELIVERY CONTENTS

- LED light
- 2 magnetic foils
- Fastening screws



## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
S-K		Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben	Door position switch with adaptor and fastening screws	72 00K 000	
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm	very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4	72 MAG D22	