


Wechselrichter 600W TE19

Zur mobilen Nutzung verschiedener Elektrogeräte über 12V Anschluss



Spannungswandler DC 12V auf AC 230V / Power Inverter DC 12V to AC 230V

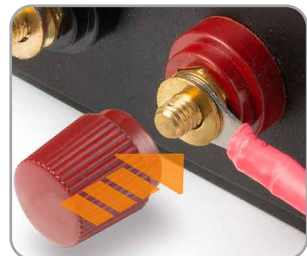

Abschaltautomatik mit Alarm / Automatical Turn Off with Alarm



Eingebaute Ventilationskühlung / Built-in Ventilation Fan



2x USB-Ausgangsanschlüsse 1x QC 3.0 max. 3A, 1xUSB-C max 3A / 2x Output USB Ports 1xQC 3.0 max. 3A, 1xUSB-C max. 3A



2x 230V Steckdosen mit Ein- & Ausschalter / 2x 230V Sockets with Power Switch



Überlastungsschutz / Overcurrent Protection



600W kontinuierliche Ausgangsleistung / 600W continuously Output Power



Über- & Unterspannungsschutz / High & Low Voltage Protection



Modifizierte Sinuswelle / Modified sine wave

- Zur mobilen Nutzung von Elektronikgeräten über 12V Anschluss
- 2x USB-Anschlüsse mit max. 3A (max. 12V oder max. 3A)
- 2x 230V Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- Wandelt 12V DC-Batteriespannung in Standard 230V AC-Netzspannung um, zum Anschluss verschiedenster elektronischer Geräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, Fernseher, DVD/MP3-Player, Campingzubehör, Navigationssysteme und vieles mehr
- Ausgangsleistung max. 600W (kontinuierlich) & 1200W (Spitze)
- Automatische Abschaltung zur Absicherung der Autobatterie (Alarm bei ~10,5V & ~16V)
- Schutz gegen Überlast & Kurzschluss
- Überhitzungsschutz durch eingebauten Ventilator
- Feste Halterung am Gerät zur sicheren Befestigung

Technische Spezifikationen:

- Eingangsspannung der Batterie DC 12V (10,5V–16V)
- Ausgangsspannung: AC 230V / AC Frequenz 50Hz nominal
- Modifizierte Sinuswelle
- Schutzkreis (DC-Überlastung): 2x 35A interne Sicherungen
- Kabellänge 2x 60cm
- Gewicht / Maße: 1.2 kg / (L) 19.8 x (W) 15.9 x (H) 7.9cm

Verpackungsinhalt:

Wechselrichter 600W TE19, 2x 60cm Anschlusskabel, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4857

