


WANDLEUCHTE

5905339298324



54IP

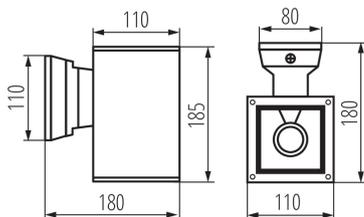

Die Kanlux LART ist eine rohe und klassische Linie von Fassadenleuchten aus Aluminium. Die Außenfläche der Leuchte ist in Graphit ausgeführt. Kanlux LART präsentiert sich sowohl einzeln als auch bei der Installation mehrerer Leuchten perfekt - und ergänzt damit dezent die Lichtgestaltung auf Terrassen oder Gebäudefassaden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: anthrazit
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
RAL: 7016
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
Lichtquelle im Set: nein
Abstrahlrichtung: unten
Länge [mm]: 110
Breite [mm]: 180
Höhe (mm): 185

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: max 60
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Gehäusematerial: : Glas
Leuchtmittel: GLS/CFL/LED
Sockel: E27
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35
Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung
Basismaterial der Leuchte: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Glas
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷1,5
IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

WANDLEUCHTE



Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 1002

Grammatur [g]: 1158.33

Länge der Einzelverpackung [cm]: 18.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19.5

Kartongewicht [kg]: 13.89996

Kartonbreite [cm]: 37

Kartonhöhe [cm]: 41

Kartonlänge [cm]: 39

Kartonvolumen [m³]: 0.059163